




Contactsheet™ > 标准产品 > SK5AS00270

## Contactsheet™ 标准产品


| [外形图](#) | [布局](#) | [包装规格](#) |

印刷


产品编号	SK5AS00270	
特长	节省空间	
尺寸	φ6	
点树脂尺寸(mm)	φ1.2、h=0.188	
金属片尺寸(mm)	φ4	
动作力(N)	1.6	
行程(mm)	0.16	
产品高度(mm)	0.45	
动作寿命	3,000k	
使用温度范围	-20 ~ +70°C	
保存温度范围	-40 ~ +85°C	
最小订货单位(pcs.)	日本	36,000
	出口	36,000
3D CAD (STEP)		

### 外形图

Unit: mm

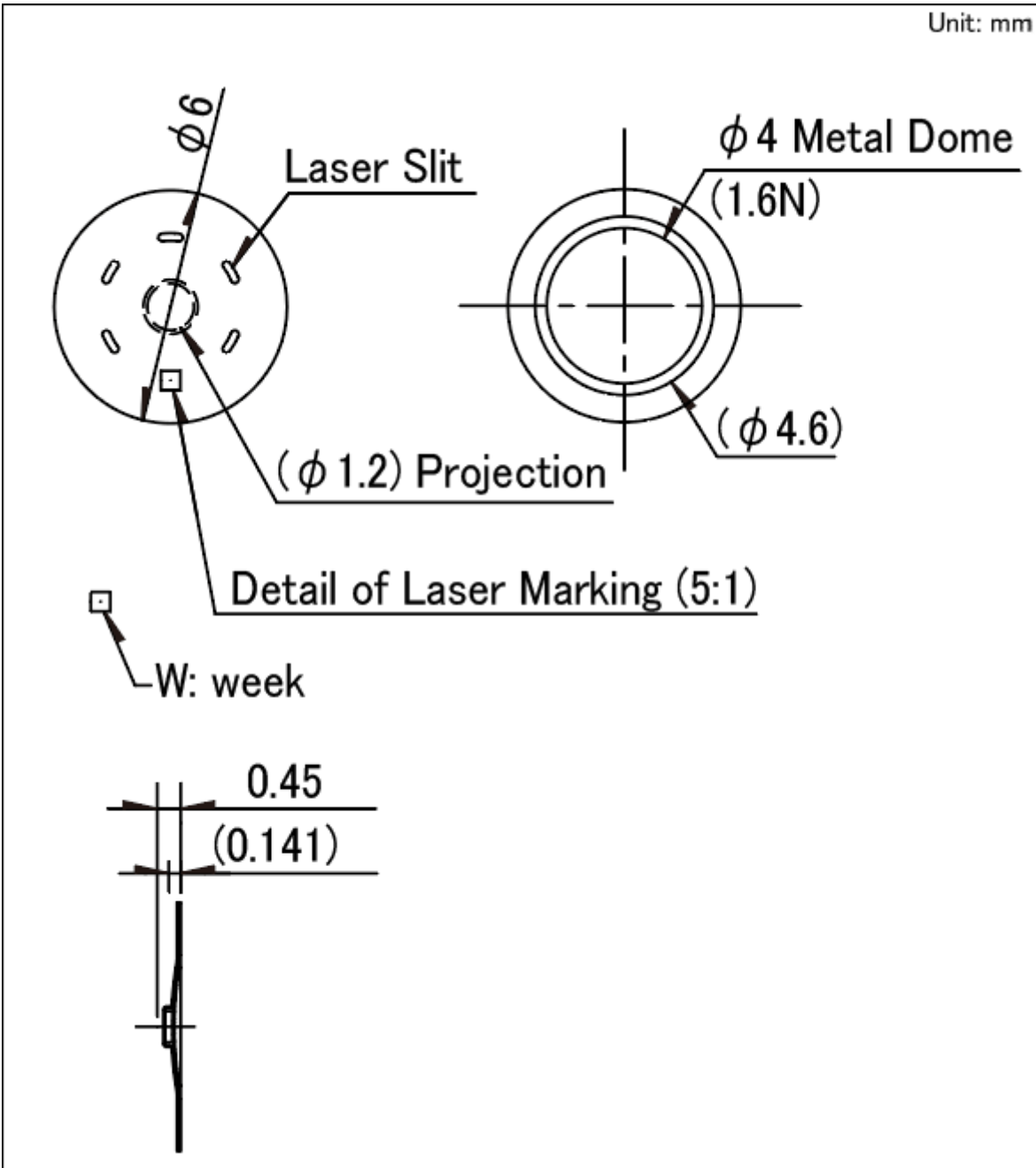

布局

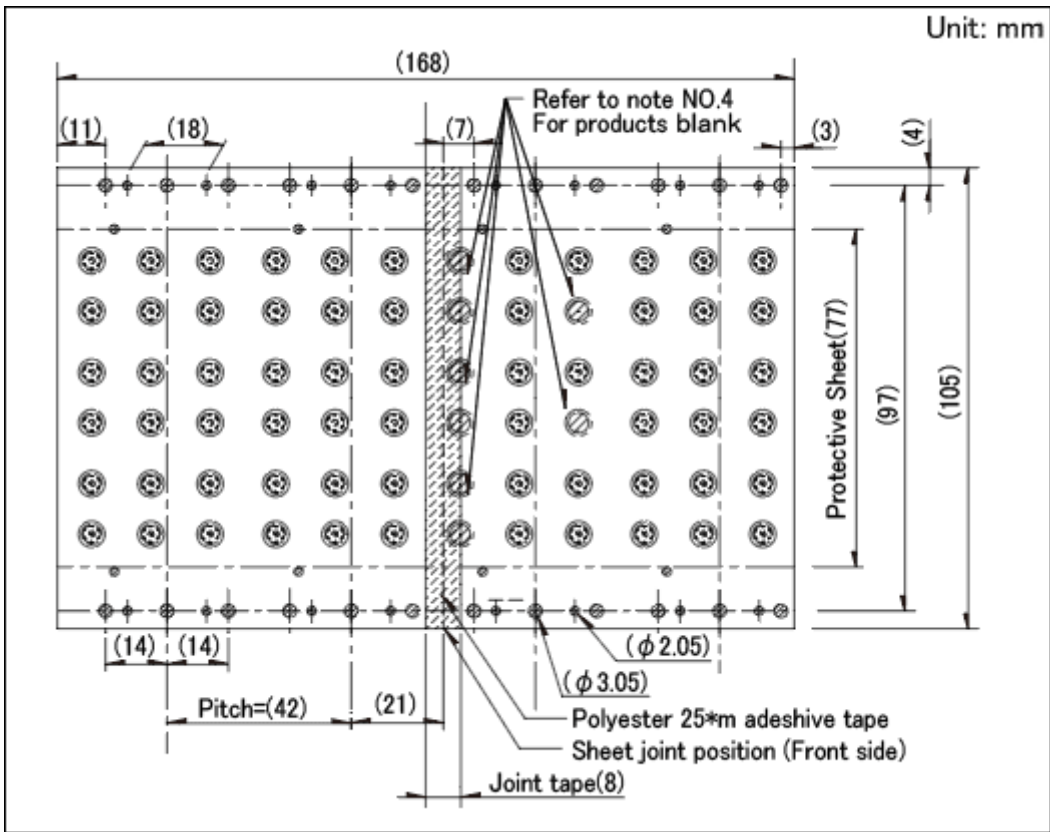

### 包装规格

#### 散装

包装数(pcs.)	1箱/日本	36,000
	1箱/出口包装	72,000
出口包装箱尺寸(mm)	540 × 270 × 310	

### Inquiries about Products

Inquiry