

ミニクランプ
MINI CLAMP / MN・MB・MNCUL
1565様々なバリエーションの小型配線クランプ
Mini cable clamp in a variety of shapes

特長 Features

- 省スペースタイプのクランプです。
- テープ取付タイプは剥離紙が剥しやすいペアタック(2連結)タイプを用意しています。
- Space-saving mini clamp.
- Employs easy-to-peel adhesive tape type, with two clamps aligned on one tape.

材料 Material

- ナイロン66 (色調：ナチュラル)
- Nylon 66 (Color : Natural)

UL94 V-2

粘着テープ取付/
Adhesive tape mounting

- ※ UL1565の対象となる被着体につきましては営業までお問い合わせ下さい。
- ※ With regard to adhered body which is covered by UL1565, please contact our sales department.

ねじ取付タイプ/
Screw mounting

- ※ 取付タイプは下の仕様をご確認下さい。Specifications are described in the tables below.

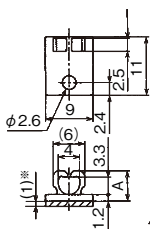
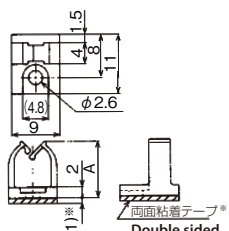
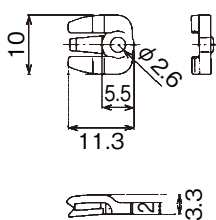
MN-1

MB-1

MN-2,3

MB-2,3

MNC-4

両面粘着テープ*
Double sided adhesive tape*両面粘着テープ*
Double sided adhesive tape*

テープ取付タイプ / Tape mounting

品番 Part No.	A	包装単位 Std. Package
MN-1-R	5.7	500個/pcs.
MN-2-R	8.5	
MN-3-R	10.5	

UL

UL

ねじ取付タイプ / Screw mounting

品番 Part No.	A	使用ねじ Screw	包装単位 Std. Package
MB-1	5.7	M2.5	500 個/pcs.
MB-2	8.5		1,000 個/pcs.
MB-3	10.5		1,000 個/pcs.
MNC-4	—	M2.6	

UL ...UL1565 取得品 /

(単位 / Unit : mm)

UL1565 recognized product

※ねじ取付タイプは両面粘着テープなし
No adhesive backing for screw type