

KG10M 时控开关



1 适用范围


KG10M时控开关能根据用户设定的时间，自动打开和关闭各种用电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时开启和关闭的电路设备和家用电器。

本产品具备时间自动校准功能，设定的当前时间可按周为单位进行±30s的校准。

2 主要参数及技术性能

额定控制电源电压	AC220V, 50Hz
额定控制电源电压允许波动范围	85%~110%
内部电源	可充电电池, 无需更换
工作方式	手动开、手动关、自动开关
可编程数	16组
时控范围	1min~168h
计时误差	±2s/d
输出方式	1常开触点
触点容量	Ue/Ie: AC-15 220V/3A; Ith:10A
电寿命	1×10 ⁵
机械寿命	1×10 ⁶
环境温度	-5°C~+40°C
功耗	≤4VA
安装方式	面板式、导轨式(需另配CZS08C型底座)

3 接线图

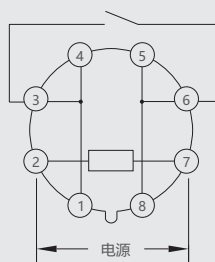

4 外形及安装尺寸

