


100±5mm

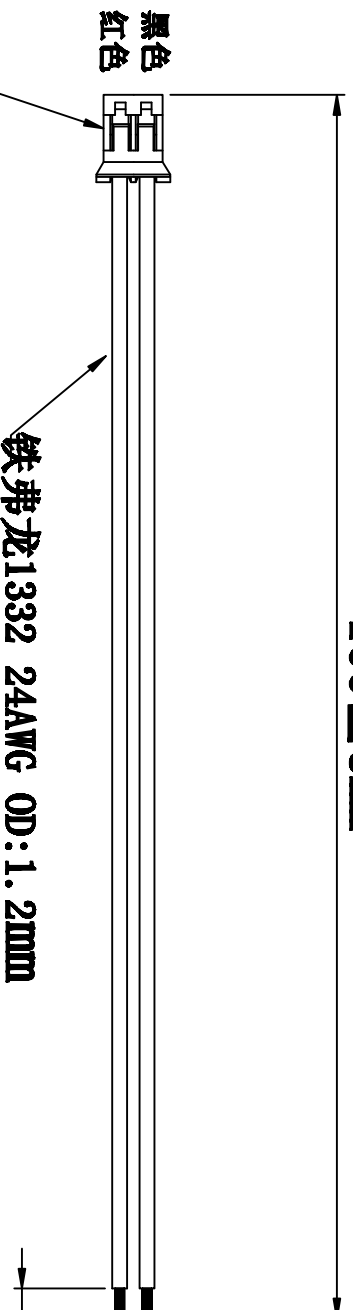

2. 0端子 (JST:SPH-002T-P0.5S)
配2P胶壳 (JST:PHR-2)
端子需过48小时盐雾测试

技术要求:

1. 线材规格: 1332 24AWG 外被FEP铁弗龙, 外径 $\phi 1.2 \pm 0.05\text{mm}$ 200° 300V 线材导体为镀锡铜, 单线过300MA电流。
2. 安规: 符合ROHS环保标准。
3. 外观: 字体印刷清晰, 外皮无破损;

产品BOM清单

序号	线种	颜色	数量	切断长度	脱皮长度		A端处理	B端处理
		红色	1		A 2.5	B 2.0		
1	铁弗龙电线1332#24	黑色	1	97			JST2.0-2P	浸锡
2	2.0端子(SPH-002T-P0.5S)		2					
3	2.0-2P胶壳(PHR-2)	白色	1					

深圳市利信辉智慧连接有限公司

未标注之尺寸公差		图纸变更历史记录			
X	XX	角度	版本	变更内容	日期
± 0.1	± 0.05	± 0°30'	A0		

案号	LXH2016102803
图号	LXH-20161028-03
品名	2PIN-马达转接线材
料号	LXH-017
比例	1:1

画法	
日期	2016-10-28
绘图	李茹凤
审核	
批准	