


CUSTOMER(客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 0.5 *11* 150 * B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035*0.3

 
| Item | 项目 | Specification 规格值 |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| NO. of conductors | 导体芯数 N | 11 |
| Pitch | 间距 P | 0.5 ± 0.08 |
| Total Pitch | 全间距 PT | 5 ± 0.08 |
| Total Length | 总长度 L | 150 ± 3 |
| Insulation Length | 绝缘长度 IL | 142 ± 3 |
| Margin Width | 边缘宽度 M | 0.5 ± 0.08 |
| Total Width | 总宽度 W | 6 ± 0.08 |
| Strip Length | 线口长度 S1 | 4 ± 0.5 |
| Strip Length | 线口长度 S2 | 4 ± 0.5 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B1 | 8 ± 1 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 B2 | 8 ± 1 |
| Slanting | 线口倾斜度 A | ≤0.3 |
| Over lap | 冲孔 | / |
| Terminal thickness | 插入厚度 t | 0.3±0.05 |
| Thickness insulation | 线身厚度 t1 | 0.12±0.05 |
| Conductor thickness | 导体厚度 Ct | 0.035±0.005 |
| Conductor width | 导体宽度 Cw | 0.3±0.03 |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | 蓝色 Blue |
| PET(Supporting Tapc Color)补强板规格 | | 0.225mm |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm 白色 |
| PET(Insulation) | 绝缘胶规格 | 0.043mm 印字 |
| Rev | 版本 | A |

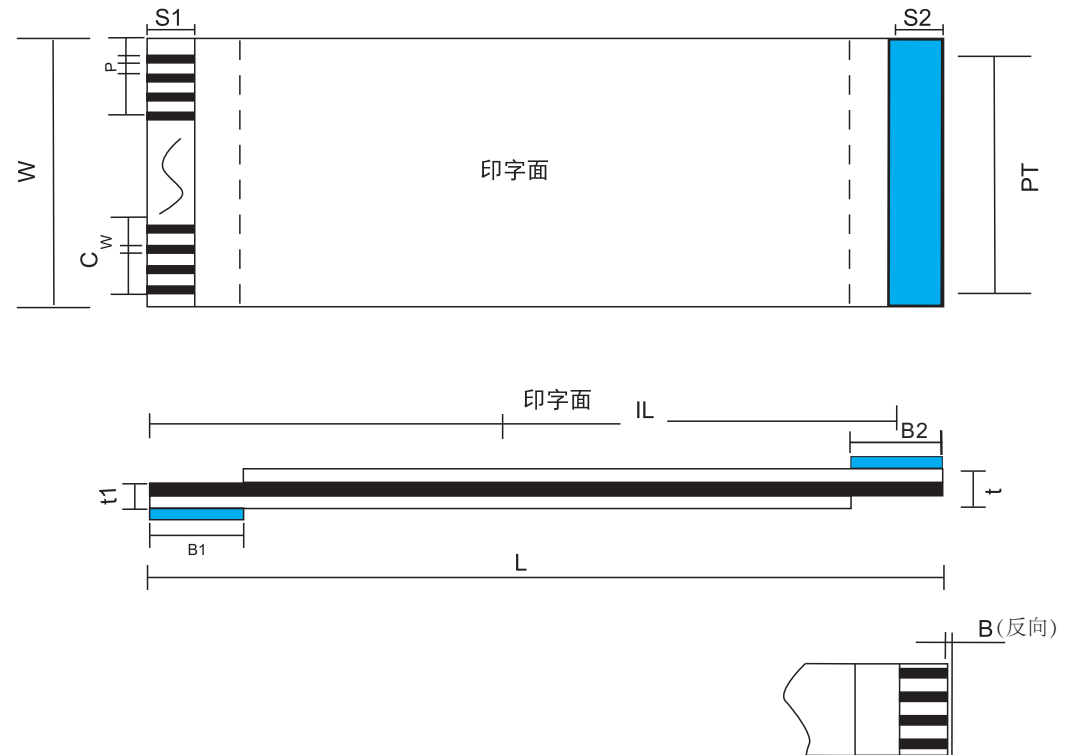

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。

Discharge Date
发行日期

2022.4.12

Review Date
修订日期Drawing NO
图纸编号

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-FFC-V0.5-11P-150MM

0755-28190160