


CUSTOMER(客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 0.5 \*12\* 120 \* B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035\*0.3


Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	12
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08
Total Pitch	全间距 PT	5.5 ± 0.08
Total Length	总长度 L	120 ± 3
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08
Total Width	总宽度 W	6.5 ± 0.08
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3 ± 0.05
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12 ± 0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035 ± 0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3 ± 0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字
Rev	版本	A

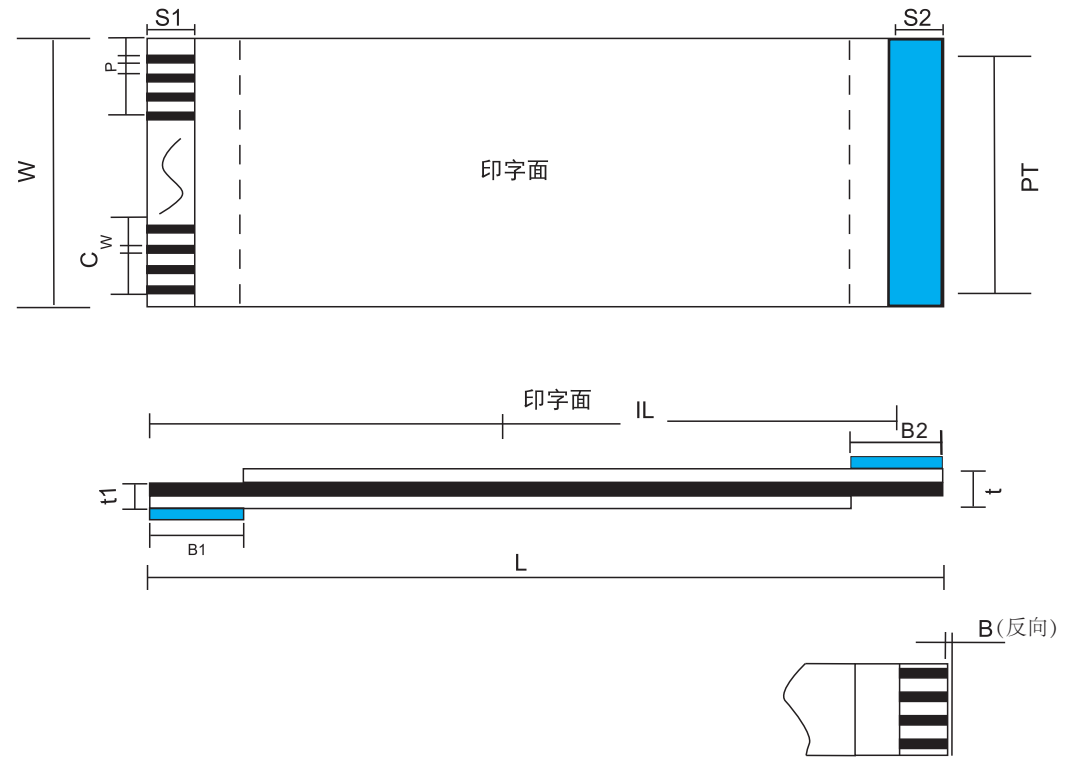

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

 Drawing Not To Scale  
Hidden Lines Not Shown  
图规不能以其线材比便来  
衡量,隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date  
发行日期

2022.4.12

Review Date  
修订日期Drawing NO  
图纸编号

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-FFC-V0.5-12P-120MM

0755-28190160