


CUSTOMER(客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 0.5 \*34\* 150 \* B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035\*0.3


| Item                            | 项目       | Specification 规格值 |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| NO. of conductors               | 导体芯数 N   | 34                |
| Pitch                           | 间距 P     | 0.5 ± 0.08        |
| Total Pitch                     | 全间距 PT   | 16.5 ± 0.08       |
| Total Length                    | 总长度 L    | 150 ± 3           |
| Insulation Length               | 绝缘长度 IL  | 142 ± 3           |
| Margin Width                    | 边缘宽度 M   | 0.5 ± 0.08        |
| Total Width                     | 总宽度 W    | 17.5 ± 0.08       |
| Strip Length                    | 线口长度 S1  | 4 ± 0.5           |
| Strip Length                    | 线口长度 S2  | 4 ± 0.5           |
| Reinforeing tape length         | 补强板长度 B1 | 8 ± 1             |
| Reinforeing tape length         | 补强板长度 B2 | 8 ± 1             |
| Slanting                        | 线口倾斜度 A  | ≤0.3              |
| Over lap                        | 冲孔       | /                 |
| Terminal thickness              | 插入厚度 t   | 0.3±0.05          |
| Thickness insulation            | 线身厚度 t1  | 0.12±0.05         |
| Conductor thickness             | 导体厚度 Ct  | 0.035±0.005       |
| Conductor width                 | 导体宽度 Cw  | 0.3±0.03          |
| Supporting Tapc Color           | 补强板颜色    | 蓝色 Blue           |
| PET(Supporting Tapc Color)补强板规格 |          | 0.225mm           |
| PET(Insulation)                 | 绝缘胶规格    | 0.043mm 白色        |
| PET(Insulation)                 | 绝缘胶规格    | 0.043mm 印字        |
| Rev                             | 版本       | A                 |

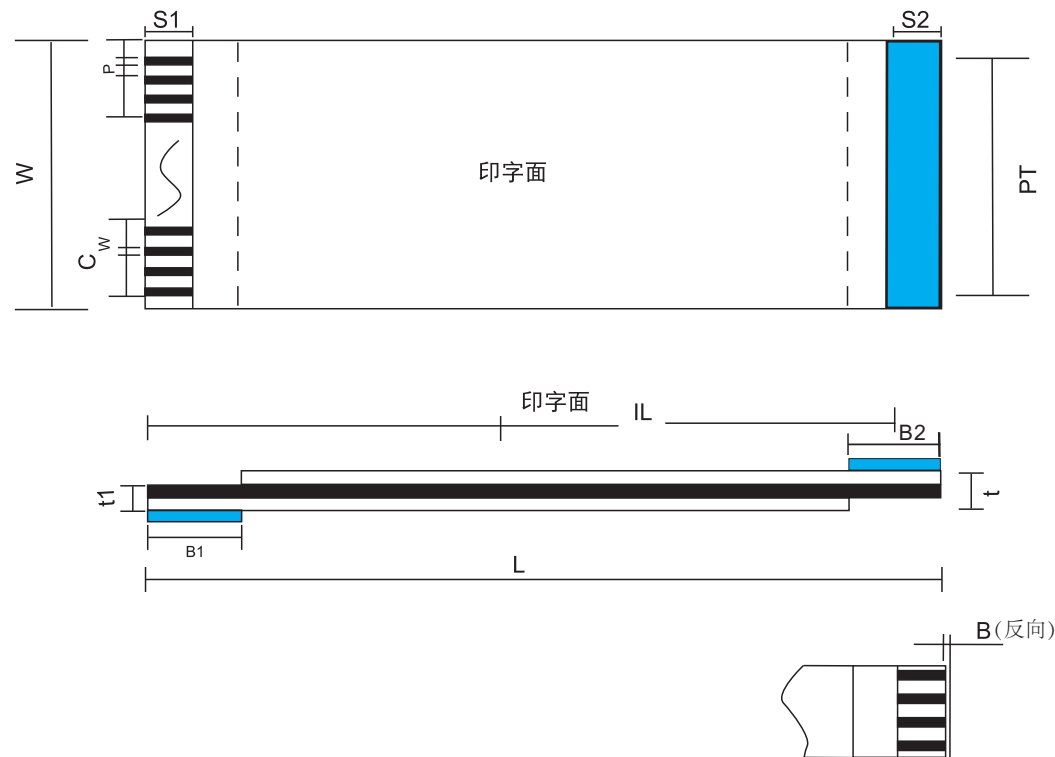

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

 Drawing Not To Scale  
Hidden Lines Not Shown  
图规不能以其线材比便来  
衡量, 隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date  
发行日期

2022.4.12

Review Date  
修订日期Drawing  
图纸编

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-FFC-V0.5-34P-150MM

0755-28190160