
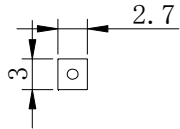


接近开关产品规格书

客户名称		产品名称	FRS-14B41H
-------------	--	-------------	------------

客户确认签名

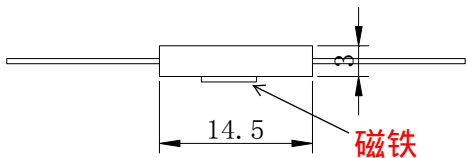

开关形式	开关线号
	B

特性:

- 1、由磁性控制件和磁性传感器组成
- 2、可自由选择感应距离
- 3、可自由选择电线连接方式

优点:

- 1、安装简单
- 2、无源开关，无须外部电源
- 3、可穿透非铁质材料工作，

触点形式	1C SPST-NC	耐高压	200V
触点材质	Ru	触点电容	0.8pF
触点负载	5W	绝缘电阻	10 ⁶ Ω
最大开关电压	DC175V/AC125V	谐振频率	TBD
最大开关电流	DC400mA/AC280mA	工作温度	-55℃~+120℃
最大触点电阻(初始值)	120m Ω	启动值	10-20
认证	制图	审核	版本/发布
ROHS\REACH\CE	郭燕		

深圳市法思特传感器有限公司 SHENZHEN FAST SENSOR CO.,LTD http://www.szfast.com	TEL: 0755-33936681/33936683/33936685 FAX: 0755-33936682 EMAIL:rs@szfast.com 钟小姐、贾小姐
--	---