


Unit:mm

客户

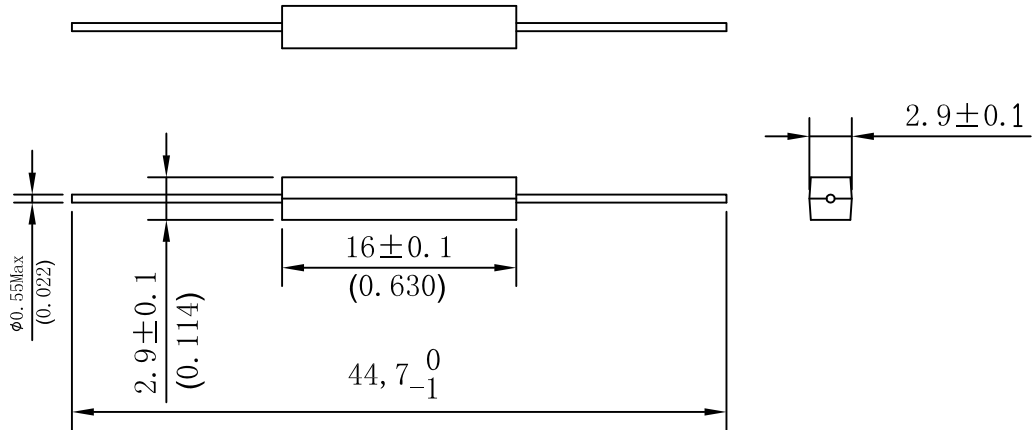

## 订购信息: Order Information

型号 Type	触点方式 Contact Form	干簧管灵敏度 AT Range	外壳颜色 Shell Color
FRS-16A45H0810	常开 (A)	8-10	蓝色 Blue
FRS-16A45H1015	常开 (A)	10-15	黑色 Black
FRS-16A45H1518	常开 (A)	15-18	红色 Red

## 技术参数 SPECIFICATION

技术参数 SPECIFICATION				深圳市法思特传感器有限公司 SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.		
最大开关功率 Contact Rating - max.	W	10	TITLE 塑封干簧管 Molded Reed Sensor			
最大开关电压 Switching Voltage - max.	V	100				
最大开关电流 Switching Current - max.	A	0.5				
最大载流电流 Carry Current - max.	A	0.5				
最大接触电阻 Contact Resistance - max.	mΩ	150	PART NO. FRS 直脚塑封系列—常开			
最小击穿电压 Breakdown Voltage - min.	V	110/150 160/220				SCALE 2:1
绝缘电阻 Insulation Resistance - min.	MΩ	10000	www.szfast.com			
工作温度 Operating Temperature	°C	-25~85	Drawn by ZXL / 2016-05-25	Reviewed by LJ / 2016-05-25	Approved by LY / 2016-05-25	