


Unit: mm

客户

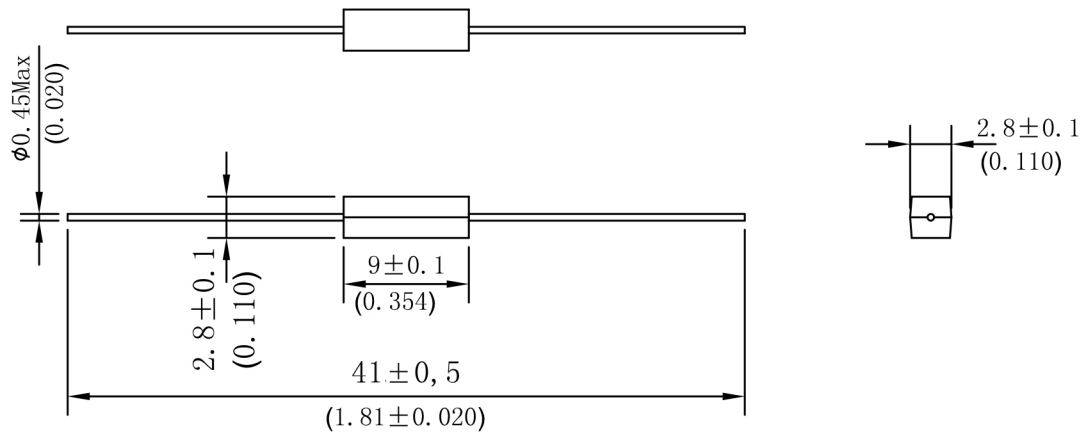

订购信息: Order Information

型号 Type	触点方式 Contact Form	干簧管灵敏度 AT Range	外壳颜色 Shell Color
FRS-09A41H	常开 (A)	0710	蓝色 Blue
FRS-09A41H	常开 (A)	1015	黑色 Black
FRS-09A41H	常开 (A)	1520	红色 Red

技术参数 SPECIFICATION

技术参数 SPECIFICATION				深圳市法思特传感器有限公司 SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.		
最大开关功率 Contact Rating - max.	W	10	TITLE 塑封干簧管 Molded Reed Sensor	PART NO. FRS 直脚塑封系列—常开	SCALE 2:1	REV. 00
最大开关电压 Switching Voltage - max.	V	DC170/AC120			www.szfast.com	
最大开关电流 Switching Current - max.	A	0.5				
最大载流电流 Carry Current - max.	A	0.4				
最大接触电阻 Contact Resistance - max.	mΩ	150				
最小击穿电压 Breakdown Voltage - min.	V	≥10	Drawn by ZXL / 2016-05-25	Reviewed by LJ / 2016-05-25	Approved by LY / 2016-05-25	
绝缘电阻 Insulation Resistance - min.	MΩ	1000000				
工作温度 Operating Temperature	°C	-25~85				