

PCB 插拔式连接器 - MSTB 2,5/ 8-STF-5,08



1778043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778043>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 8，行数: 1，位数: 8，连接量: 8，产品系列: MSTB 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线 / PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉紧固，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装




优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
- 允许连接两条绞线


图纸

图表

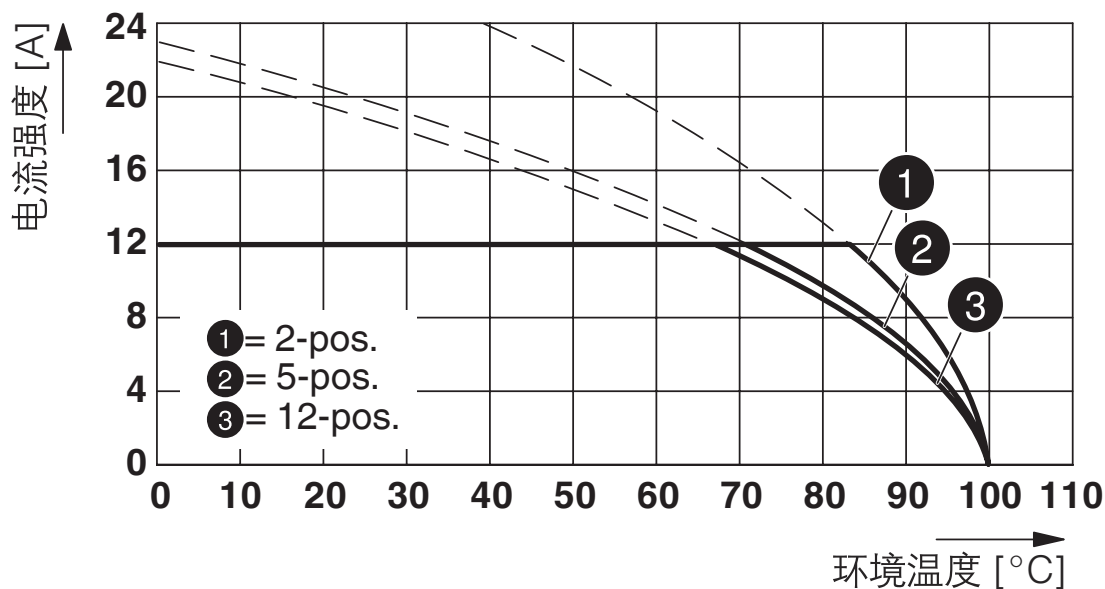

型号 : MSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表

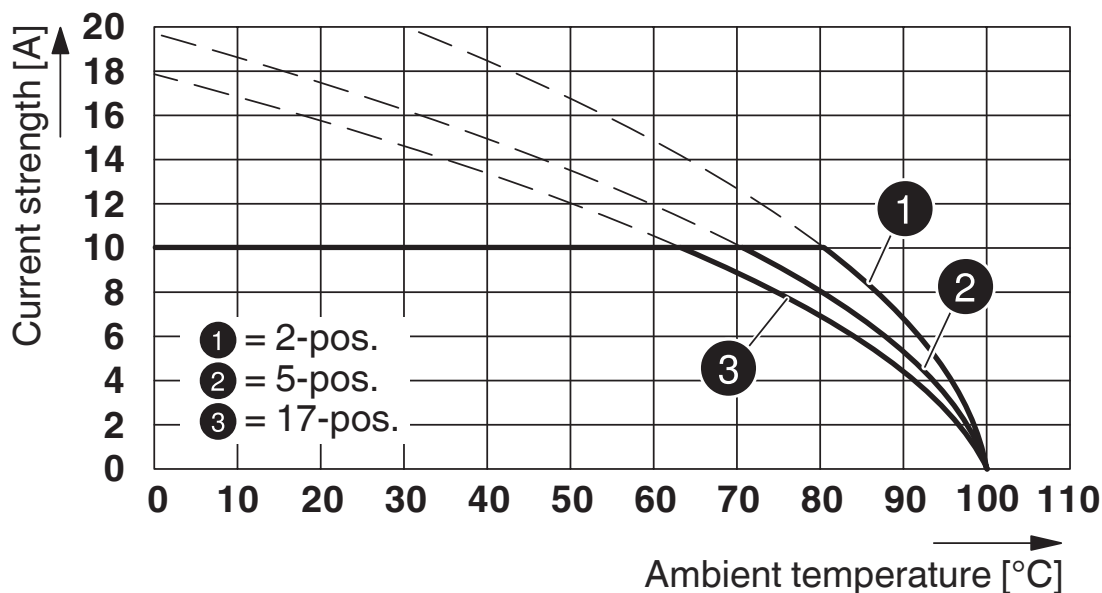


类型 : MSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带MDSTB 2,5/...-GF-5,08

1778043


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778043>

图表

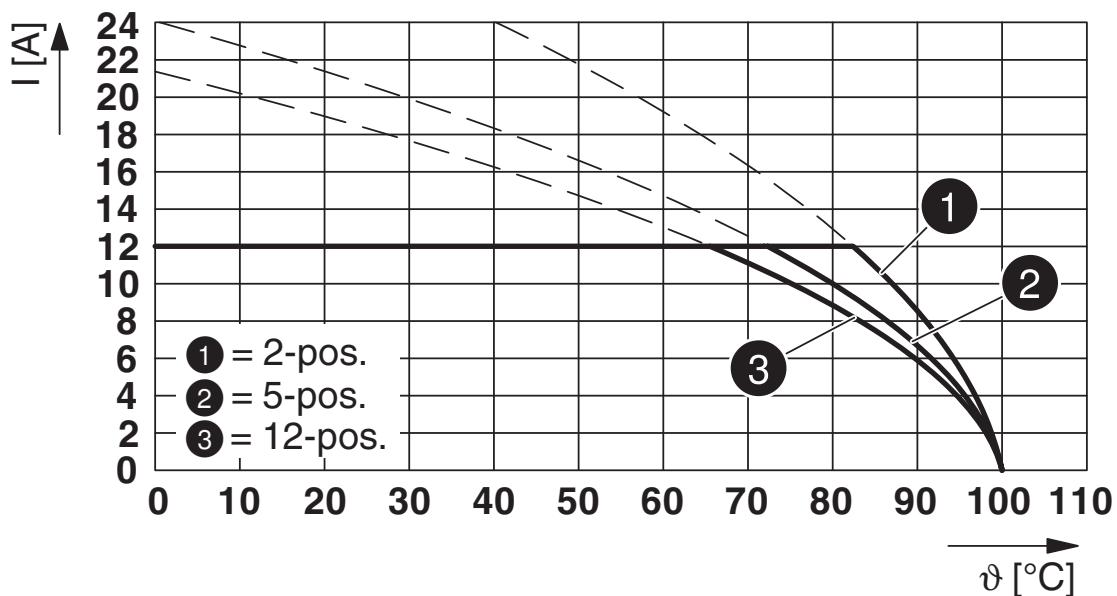

型号 : MSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带CCV 2,5/...-GF-5,08-LR P...THR

图表

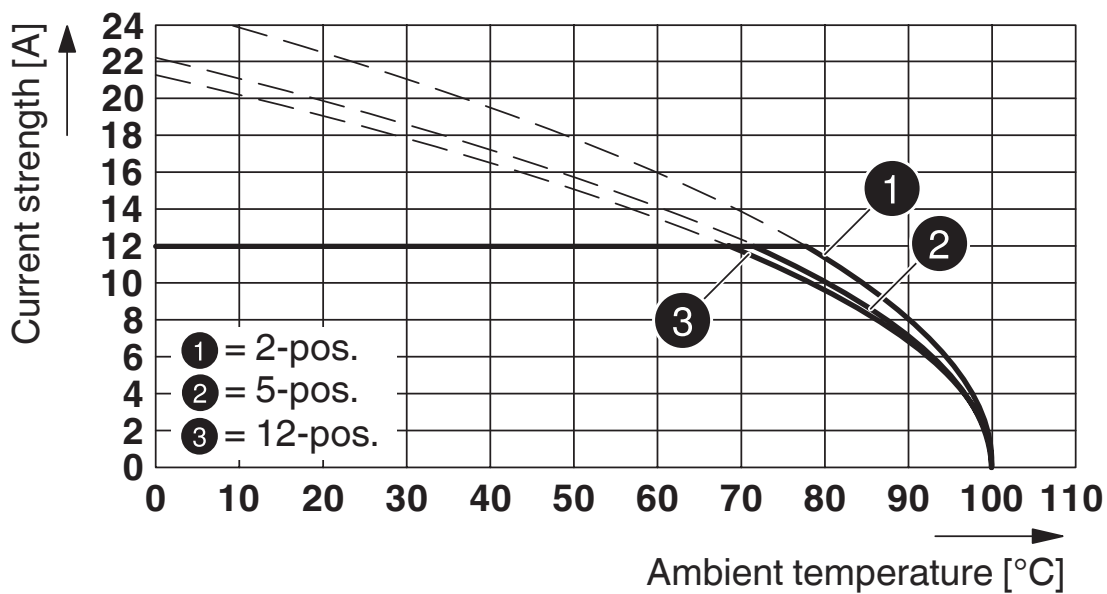


型号 : MSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带CCV 2,5/...-GF-5,08 P26THR

1778043


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778043>

图表

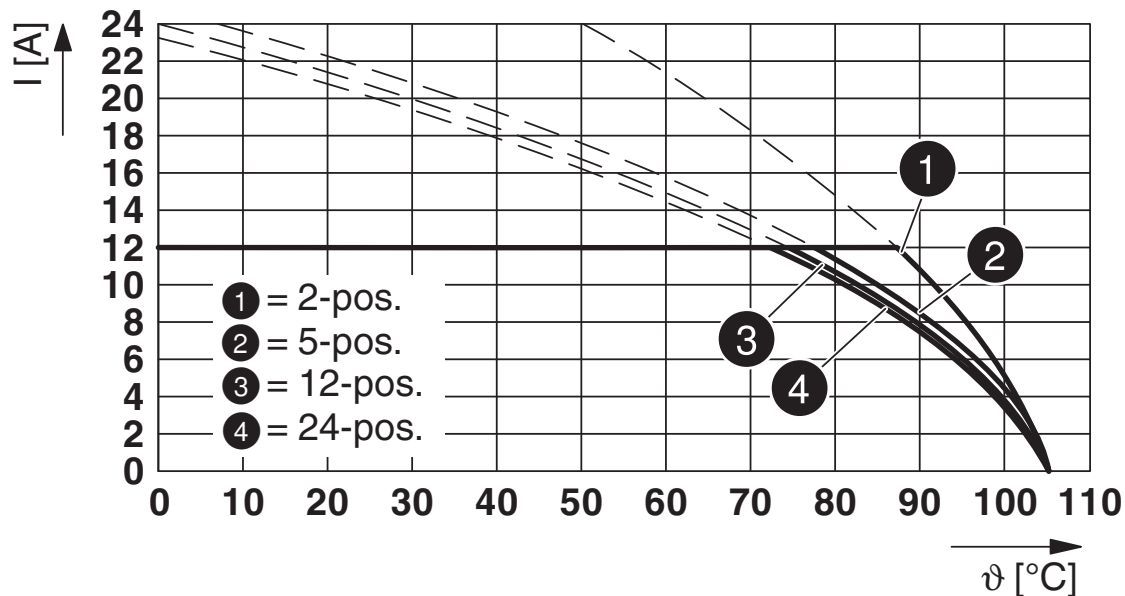

型号：MSTB 2,5/...-STF-5,08，与CC 2,5/...-GF-5,08-LR P...THR配套


尺寸图

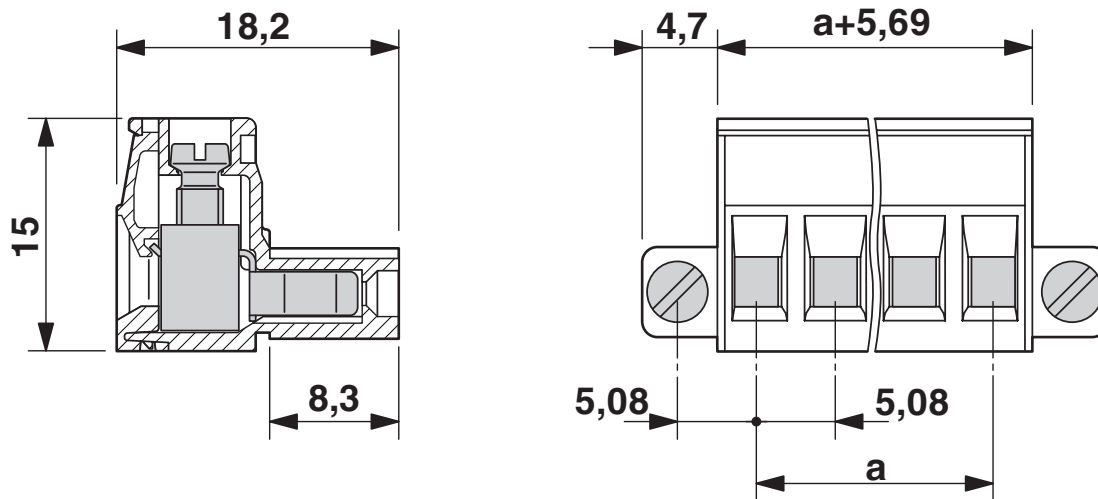

1778043


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778043>

图表

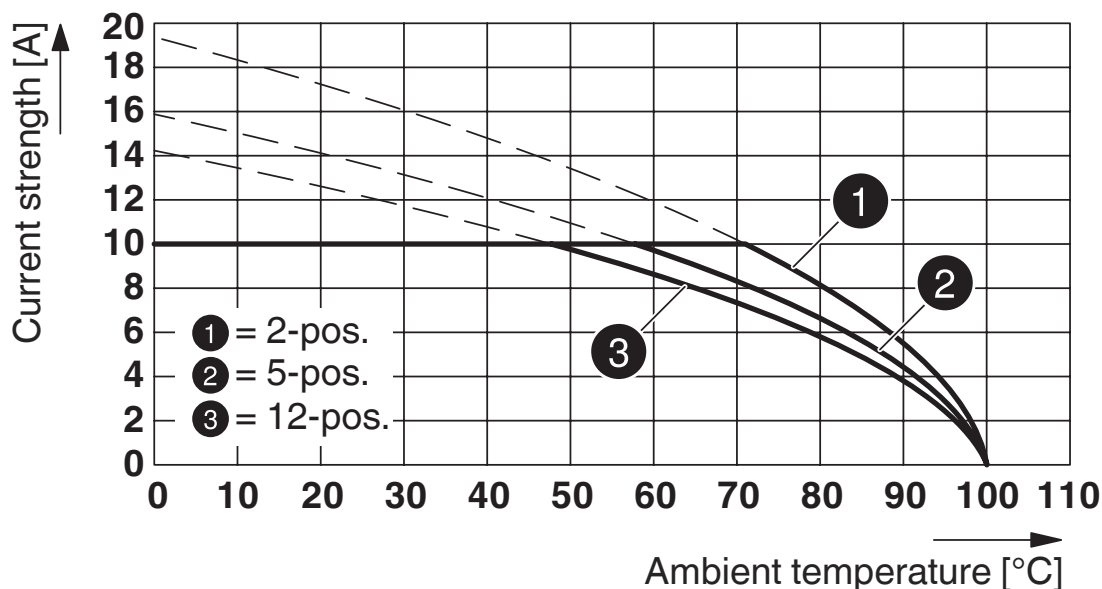

类型：MSTB 2,5/...-STF-5,08，带MDSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表

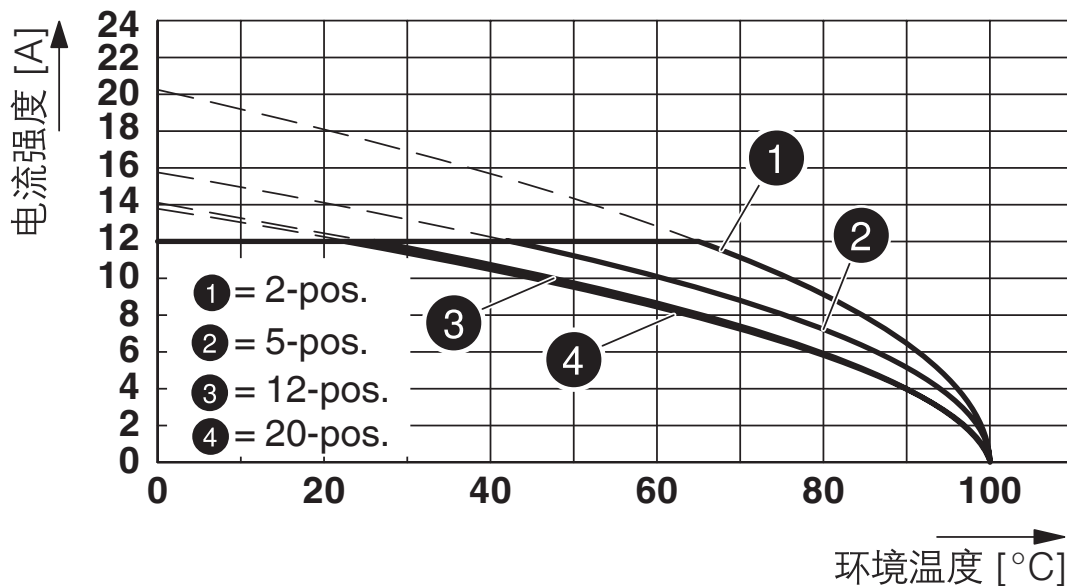

类型：MSTB 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
 南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
 （江宁236信箱）邮编：211100
 025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn