

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。




插拔式连接器，额定横截面: 6 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 41 A，额定电压(III/2): 1000 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 3，行数: 1，位数: 3，连接量: 3，产品系列: SPC 5/...-STCL，针距: 7.62 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON PC 5，互锁: 锁紧装置，安装: Click & Lock卡销，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性，尤其是在有温度和功率波动的情况下
- 优化有限空间内的安装：可从一个方向操作和连接导线
- 自动即插即锁系统可防止意外断开
- 最小尺寸中的600 V UL认证

图纸

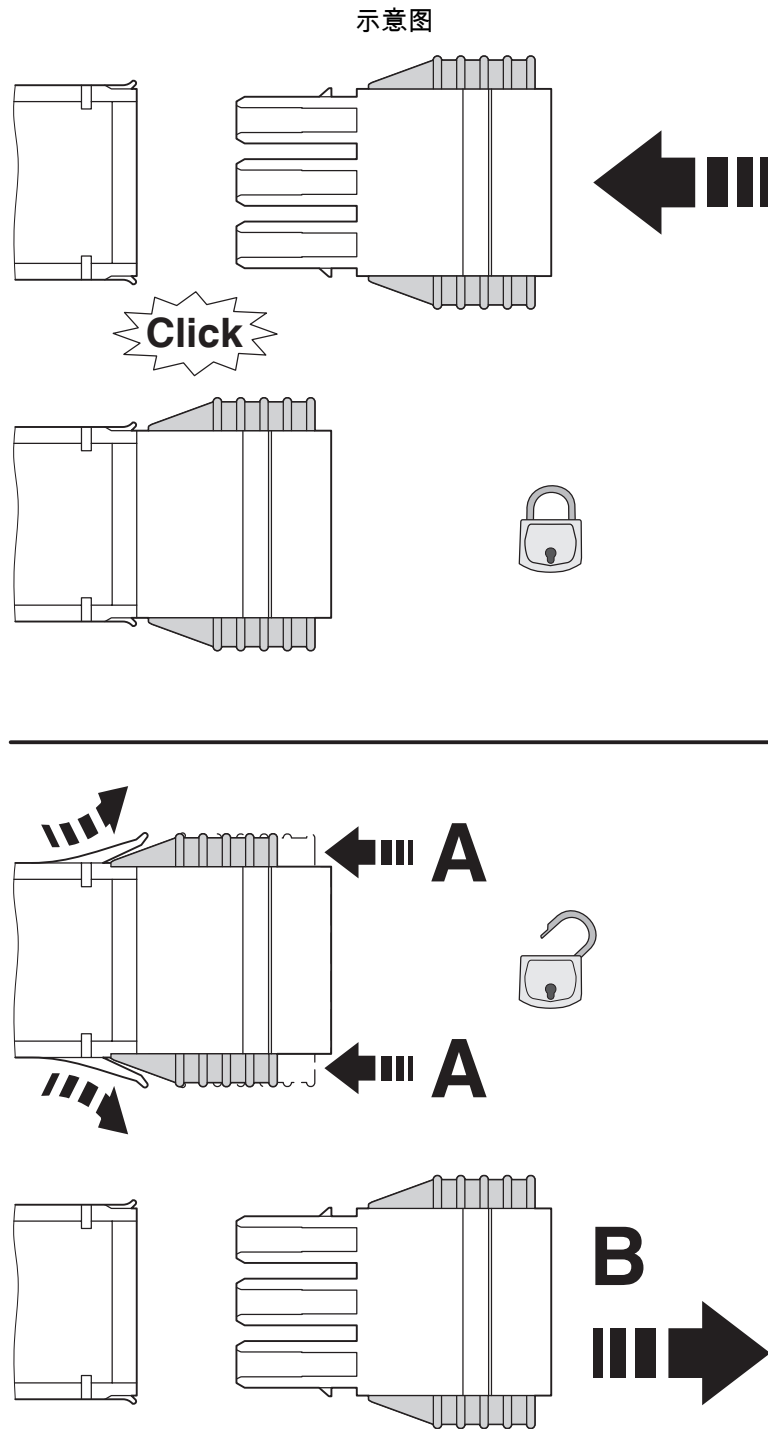


即插即锁操作方法

1718494


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1718494>

图表

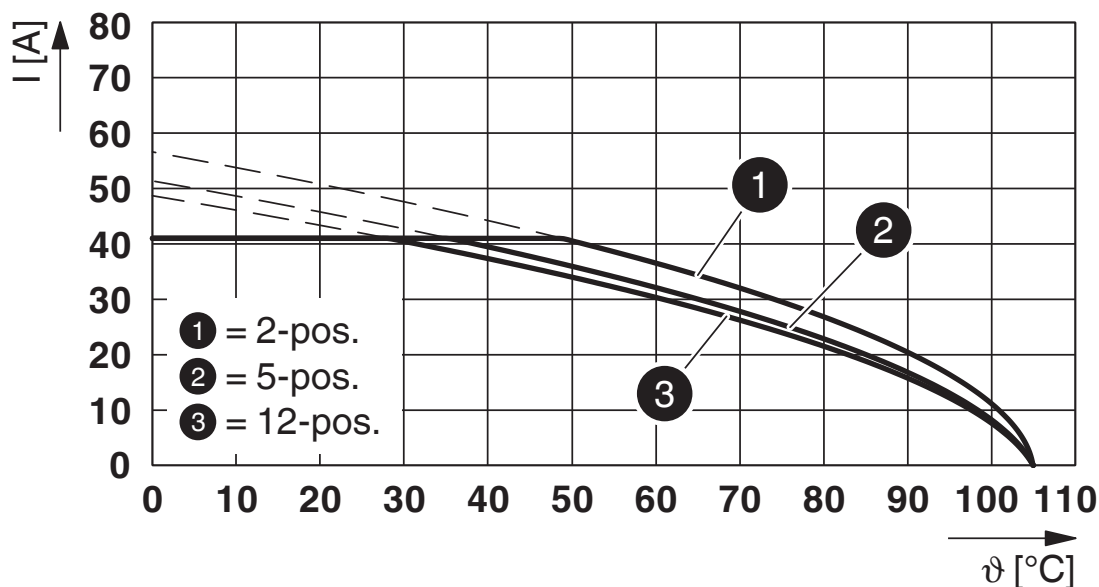

型号：SPC 5/...-STCL-7.62，带IPC 5/...-STGCL-7.62

图表

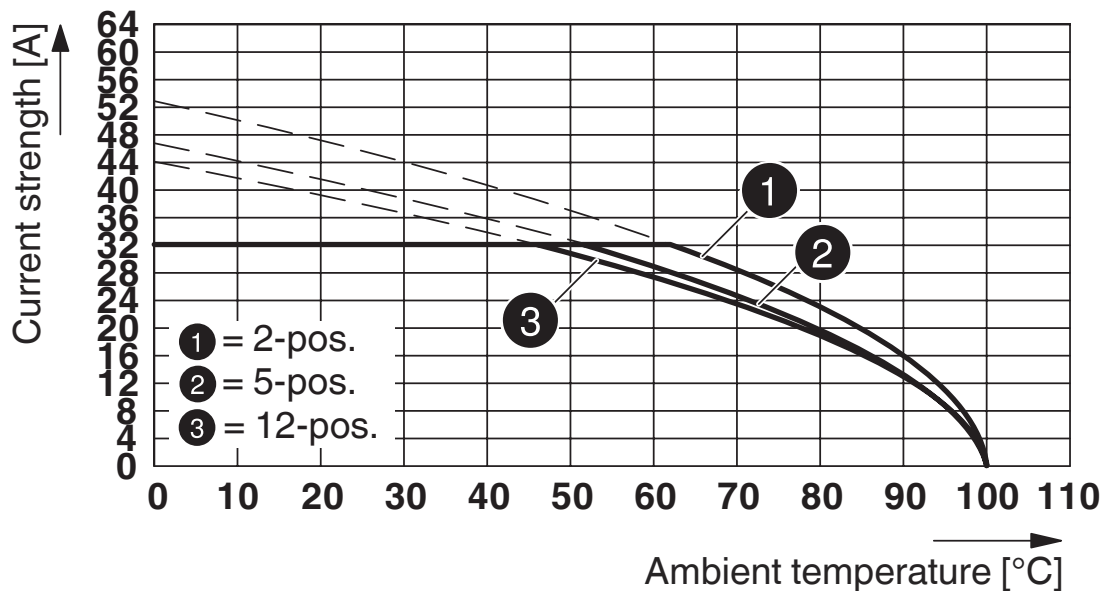


型号：SPC 5/...-STCL-7,62，和IPC 5/...-STGCL-7,62配套

1718494

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1718494>

图表

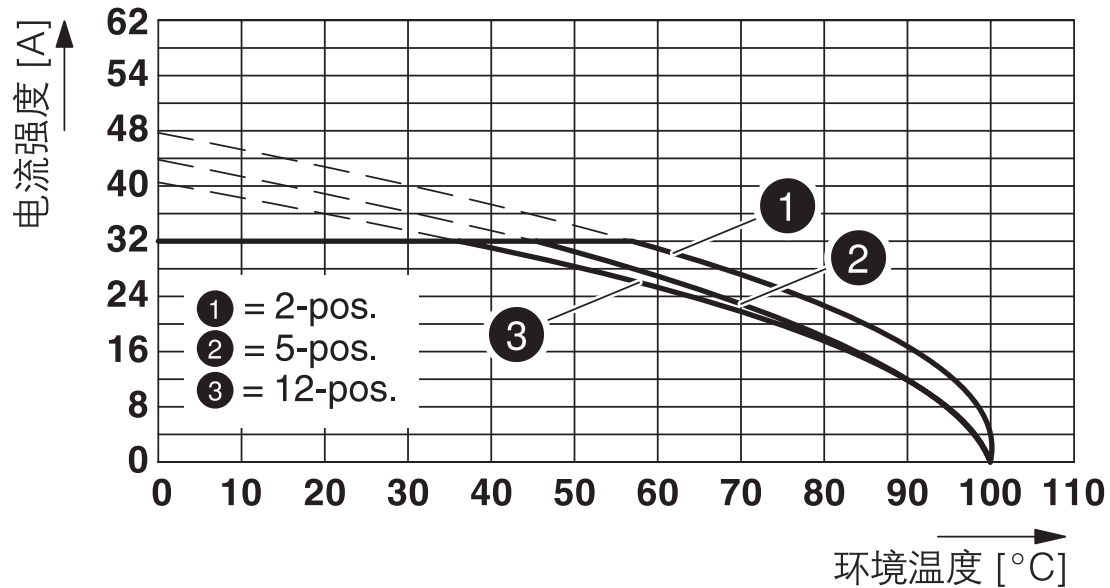

型号 : SPC 5/...-STCL-7,62 , 带PC 5/...-GSF-7,62

Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn