
 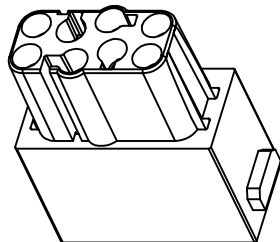

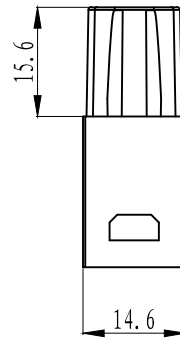
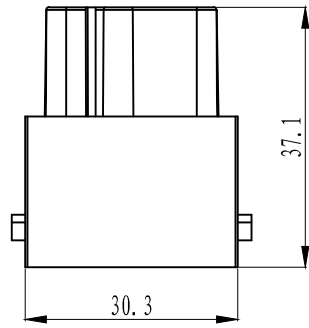


日期/Date
 档案号
 Filing Clerk

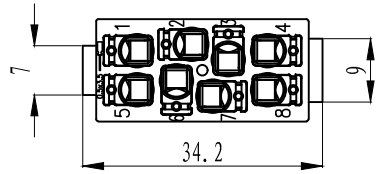

技术参数:

插芯:

- 插针数: 8
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG
- (带管形接线端子线径范围: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG)
- 剥线长度: 10±0.5mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 8
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 400V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: Hard-silver plated
- Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.5-4.0mm²/20-12 AWG
- (For wires with crimped ferrule, wire gauge: 0.14-2.5mm²/26-14 AWG)
- Stripping length: 10±0.5mm

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HMEE-008-FQ
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	-	-	1290080020001
绘图 Drawn	TC YE	05.01.2022	标准化 Stand.	-	-	-					产品名称 Part Name
审核 Checked	HZ LAN	05.01.2022									-
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	05.01.2022	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	