
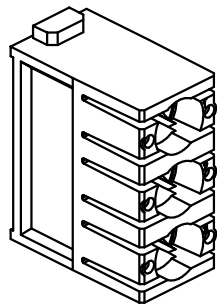
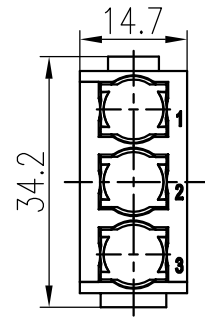


日期/Date
 档案员
 Filing Clerk

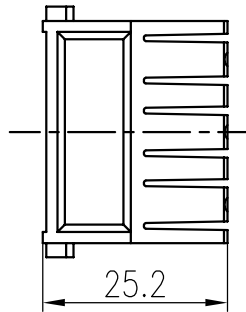

技术参数:

插芯:

- 插针数: 3
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 5012(蓝色)
- 温度范围: -40℃ - +80℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 材料: 聚甲醛
- 颜色: 银色
- 软管连接:
 - 外径: 3.0mm
4.0mm
6.0mm
- 工作压力: 最大10 bar / 145 psi
- 材料:
 - 密封圈: 丁腈橡胶
 - 闭锁阀: 聚丙烯

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 3
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 5012(blue)
- Temperature range: -40℃ - +80℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Material: delrin acetal
- Colour: Silver
- Tube termination:
 - External diameter(OD): 3.0mm
4.0mm
6.0mm
- Working pressure: up to 10 bar / 145 psi
- Material:
 - Sealing: NBR
 - Shut off valve: Polypropylen

						表面处理 Finish	-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-		产品代号 Part Code	HMP-003-V2
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1290030000505
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	SY JI	28.11.2018	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	6.3g	-	HMP-003-V2,金属气 动模块,成品
审核 Checked	HZ LAN	28.11.2018								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	28.11.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD