
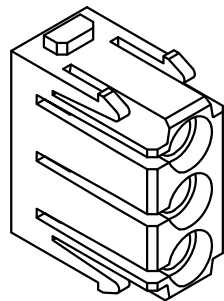
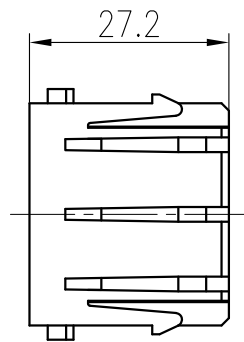


日期/Date  
 档案员  
 Filing Clerk

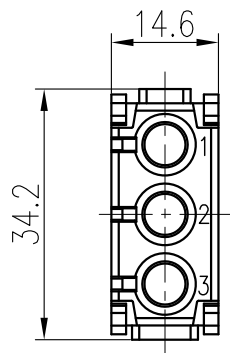

技术参数:  
 插芯:  
 - 插针数: 3  
 - 材料: 聚碳酸酯  
 - 颜色: RAL 5012(蓝色)  
 - 温度范围: -40℃ - +80℃  
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0  
 - 可插拔次数: >500  
 插针:  
 - 材料: 聚甲醛  
 - 颜色: 黑色  
 - 软管连接:  
   · 内径: 1.6mm / 1/16"  
     3.0mm  
     4.0mm / 1/8"  
 - 工作压力: 最大8 bar / 116 psi  
 - 材料:  
   · 密封圈: 氟橡胶  
   · 闭锁阀: 聚丙烯

Technical specification:  
 Insters:  
 - No. of contact: 2  
 - Material: polycarbonate  
 - Colour: RAL 5012(blue)  
 - Temperature range: -40℃ - +80℃  
 - Flammability acc.to UL 94: V0  
 - Mating cycles: >500  
 Contacts:  
 - Material: delrin acetal  
 - Colour: black  
 - Tube termination:  
   · internal diameter(ID): 1.6mm / 1/16"  
     3.0mm  
     4.0mm / 1/8"  
 - Working pressure: up to 8 bar / 116 psi  
 - Material:  
   · Sealing: FPM  
   · Shut off valve: Polypropylen

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMP-003		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		1290030000001	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	6.6g	-					
审核 Checked	P RAO	18.10.2010												
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD				