 

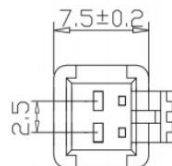
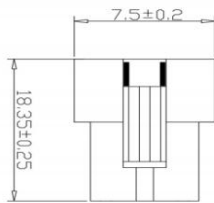
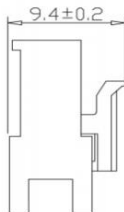
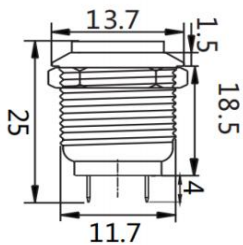


# HX 12PTZS WJ YQ+SM-2PX100mm DT

SM2.5mm×2P插头, UL1007, 80°C, 24AWG, 线长100mm, 螺纹长度: 11mm 焊脚尺寸: 4x2x0.5(mm)

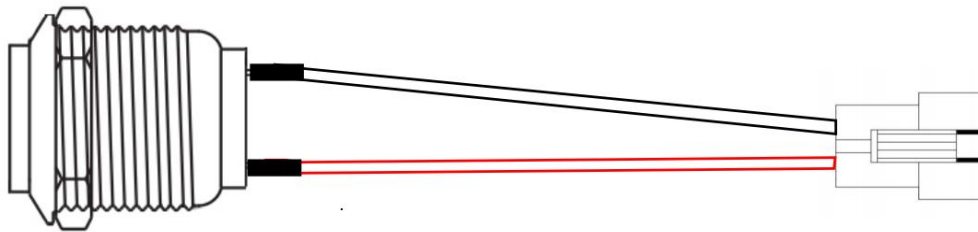

## 技术参数

额定负载:	DC48V 3A/AC220V 4A
开关型式:	快动单触点
接触电阻:	≤50mΩ
绝缘电阻:	≥1000MΩ
绝缘强度:	2000VAC
环境温度:	-20°C ~ +55°C
电器寿命:	50万次以上
机械寿命:	50万次以上

## 开关材料

外壳:	黄铜镀镍	防水等级:	IP67
按键:	不锈钢	防爆等级:	Ik10 (针对金属材质)
基座:	工程塑料	操作压力:	2.5~4.5N
触点:	银合金	操作行程:	接通约2mm, 总行程约3mm
		螺母扭矩:	5~14N.m



深圳市韩下电子有限公司

日期: 2020-1-15	元件名称: HX 12PTZS WJ YQ+SM-2PX100mm DT
绘制: 李静风	
审核: 钟安华	
批准: 罗祥金	
尺寸单位: mm	
第 1 页 共 1 页	