
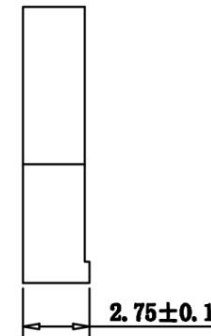
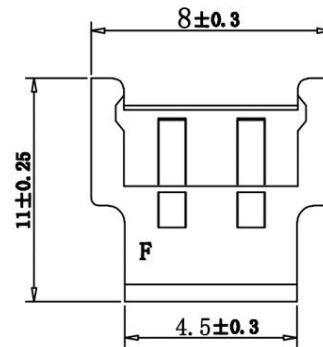
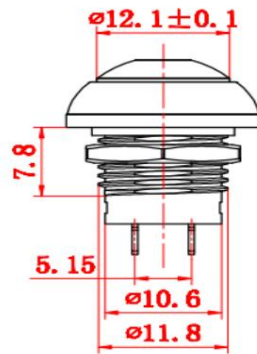
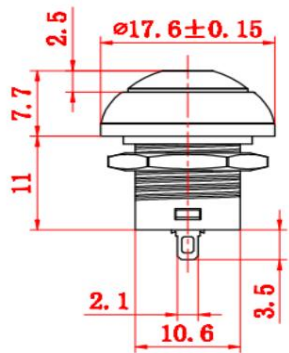


HX PBS-33BXH+2.0 KJ-2PX100mm DT

51005×2P插头, UL1007, 80℃, 24AWG, 线长100mm,

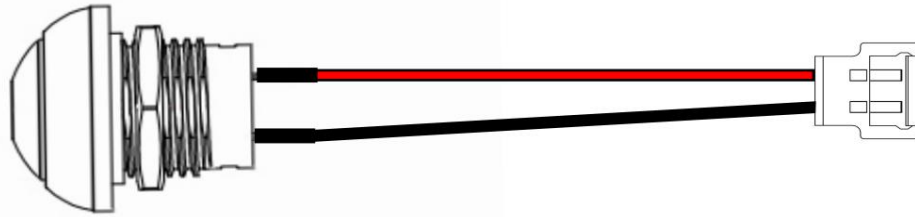

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	1.5A 250V~
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度 (极间) Dielectric strength	≥500V/5S
电器寿命 Endurance	≥10000次
使用温度 Ambient temperature	T85

深圳市韩下电子有限公司

日期: 2020-6-15	元件名称: HX PBS-33BXH+2.0 KJ-2PX100mm DT
绘制: 李德凤	
审核: 钟华华	
批准: 罗承金	
尺寸单位: mm	
第 1 页 共 1 页	