

N母头28牙板后安装转IPEX RF1.13线 50 Ohms

订货编码：SC100076-200



- 型号：N-K/IPEX-RF1.13
- 线长：常规 0.2 M,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

基本信息


连接器1类型	N母头
连接器1极性	标准
连接器1外型	直式
连接器1材质	黄铜镀镍
连接器1安装方式	螺纹
连接器2类型	IPEX
连接器2极性	标准
连接器2外型	直式
连接器2材质	黄铜镀金
连接器2安装方式	板端卡扣插接
电缆规格	RF1.13
电气参数	
阻抗	50 Ohms
频率范围	DC0-6Ghz
驻波比	≤1.3
环境参数	
工作温度范围	-40°C ~ +135°C
2022/95/EC(RoHS)	符合

N母头28牙板后安装转IPEX RF1.13线 50 Ohms

订货编码: SC100076-200



产品尺寸

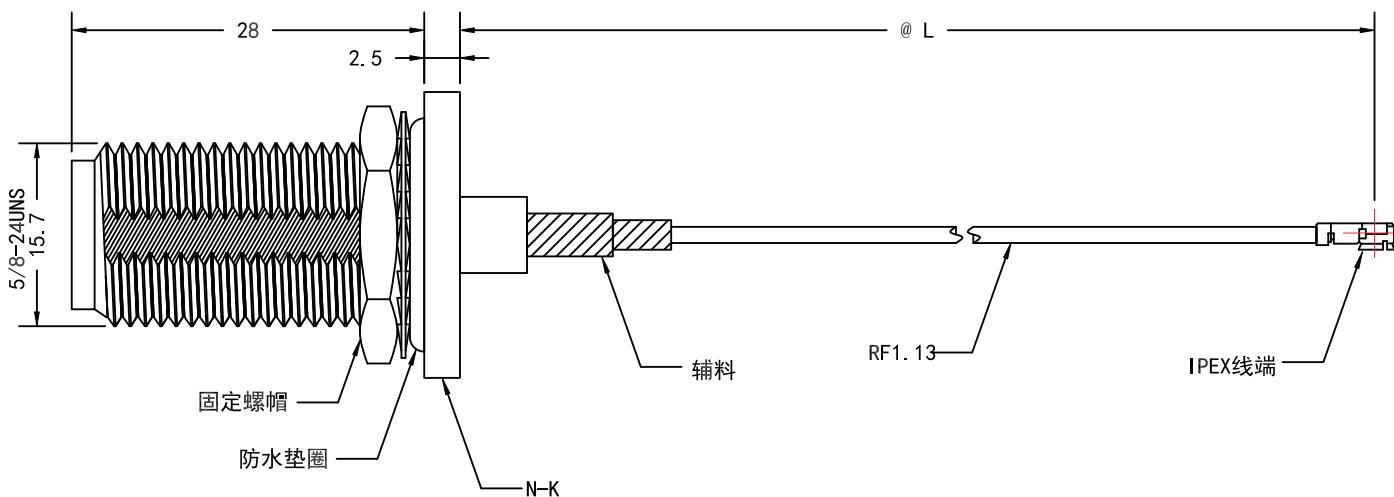

辅料: 热缩套管φ3x15

声明:

本资料我司已经将产品信息进行汇编, 以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品, 将保留作出修改的权利。



技术支持