

N母头方板法兰座转IPEX RG178线 50 Ohms

订货编码：SC100078-200




- 型号：N-KF/IPEX-1-RG178
- 线长：常规 0.2 M,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

基本信息

连接器1类型	N母接头
连接器1极性	标准
连接器1外型	直式
连接器1材质	全铜镀镍
连接器1安装方式	四孔法兰
连接器2类型	IPEX公接头
连接器2极性	标准
连接器2外型	直式
连接器2材质	全铜镀金
连接器2安装方式	螺纹锁紧
电缆规格	RG178
电气参数	
阻抗	50 Ohms
频率范围	DC0-6Ghz
驻波比	≤1.3
环境参数	
工作温度范围	-40°C ~ +135°C
2022/95/EC(RoHS)	符合

产品尺寸

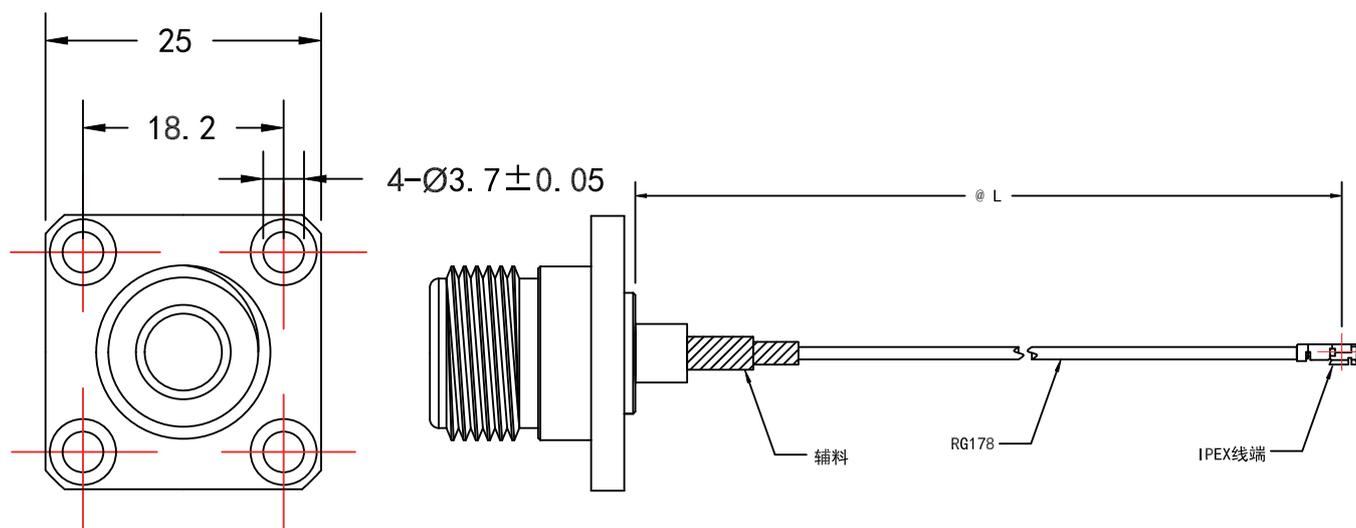

辅料：热缩套管φ3x15

声明：

本资料我司已经将产品信息进行汇编，以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品，将保留作出修改的权利。



技术支持