

433MHz 吸盘天线 SMA接口 50 Ohms

订货编码：ST110018-3000



- 型号：S1451
- 长度：143MM
- 线长：标准线长3M，可要求定制其他长度
- 应用：安防报警，智能安居，网络图传，安保监视设备，无线模块，无人售卖机天线贩卖机，机器人控制，智能家居，无线抄表LORA无线数据采集系统工业数传。


基本信息	
频率范围	433MHz
阻抗	50 Ohms
产品增益	2 dBi
驻波比	≤2
极化方式	垂直
接头类型	SMA公接头
线材规格	RG174
功率容量	50 W
材料信息	
天线材料	弹簧钢 着黑
底座材料	ABS
盐雾	48H
环境参数	
工作温度范围	-40°C ~ +85°C
2022/95/EC(RoHS)	符合

433MHz 吸盘天线 SMA接口 50 Ohms

订货编码: ST110018-3000



产品尺寸

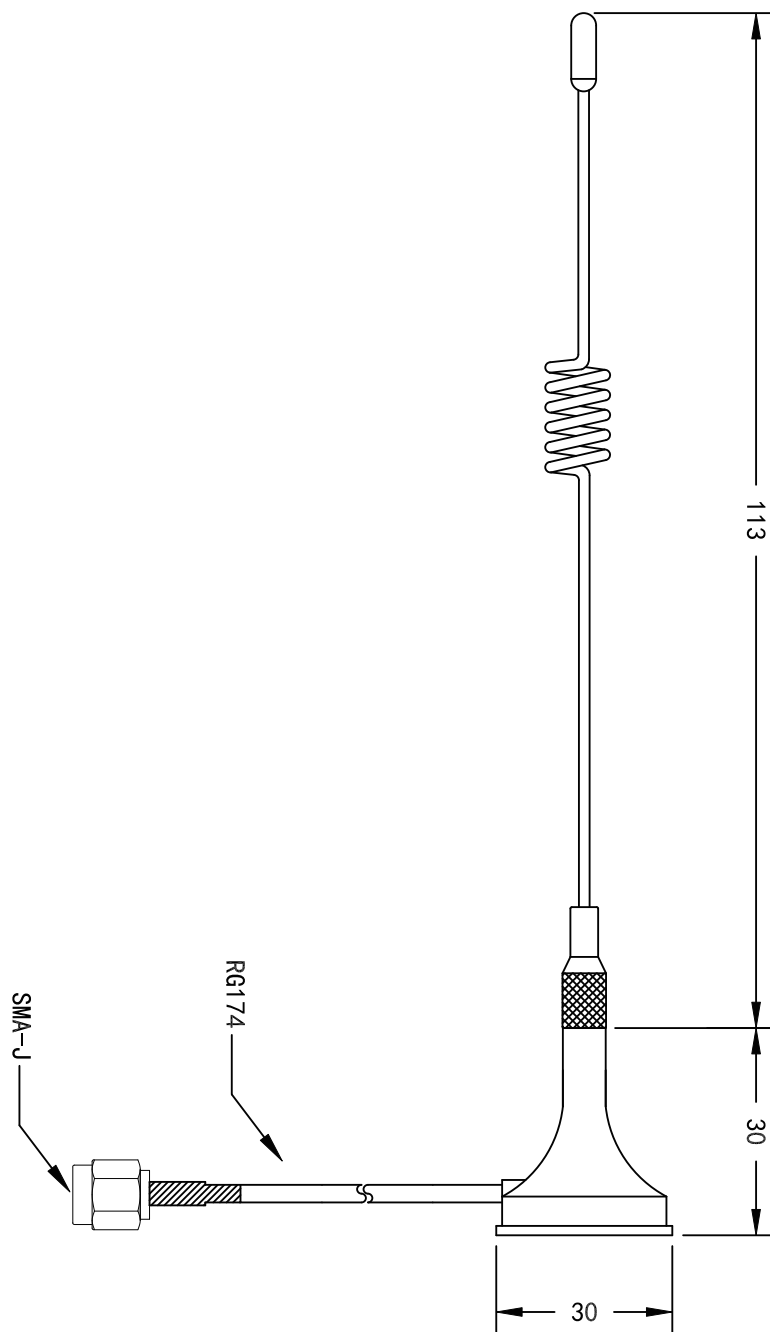

声明:

本资料我司已经将产品信息进行汇编, 以上数据信息或任何声明作为参考建议。我们正在努力改进我们的产品, 将保留作出修改的权利。



技术支持