


图面产品均符合ROHS标准 “\*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者

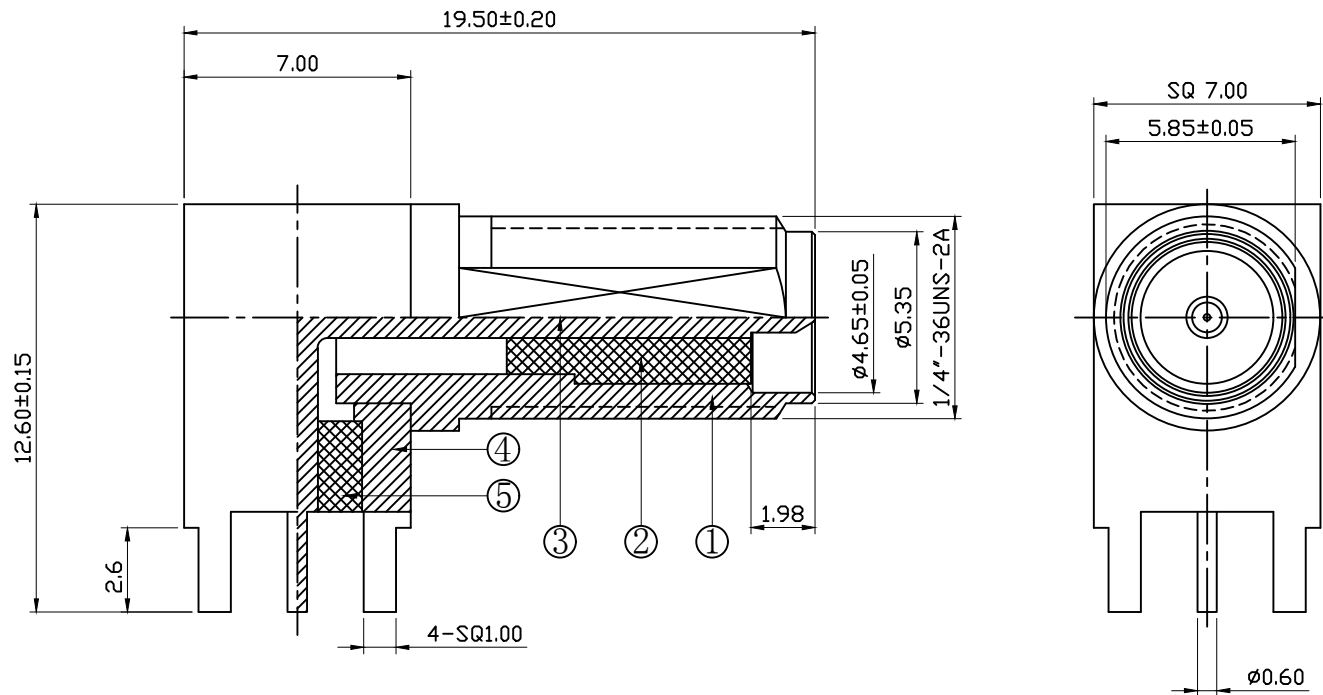

技术参数:

- 1) 特性阻抗: 50欧姆
- 2) 频率: DC0-6GHZ
- 3) 驻波比: 1.50 MAX

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
5	四脚主体	2A01-0007G	SQ7.00*12.60* $\phi$ 3.50 C3604 镀金	PCS	1
4	绝缘体	2D01-0043	$\phi$ 4.15*2.50* $\phi$ 1.30 白色铁弗龙	PCS	1
3	中芯针	2E05-0004G	$\phi$ 1.27*24.40 C3604 镀金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0036	$\phi$ 4.15*7.60* $\phi$ 1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	螺牙主体	2A03-0047G	$\phi$ 7.00*14.80* $\phi$ 3.50 C3604 镀金	PCS	1

公差	数值
x.	$\pm 0.30$
x.x	$\pm 0.20$
x.xx	$\pm 0.10$
ANGULAR	$\pm 5^\circ$

品名规格: 90度/四脚插板焊板式/母头公针接头 SQ7.0x12.6x19.5			
设计	L H M	料号	2LC15SM029
审核		日期	2022-10-31
单位	mm	比例	1:1
核准		版本	A/0
		页码	1/1