


我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击“我接受”，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



SS12SDP2

滑动开关

Catalog PDF

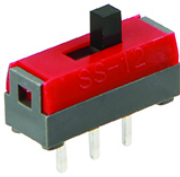

支持文件

- > [切换用户手册](#)
- > [产品安全注意事项](#)
- > [材料 & 转换](#)
- > [额定电功率](#)
- > [灯 & LEDs](#)
- > [处理数据](#)
- > [规格 & 批准](#)
- > [时期 & 缩写](#)
- > [产品概述](#)

通用规格

型号	SS12SDP2
描述	超高频用微型滑动开关
名称	滑动开关
系列	SS
电极	SPDT
电路	On-On
额定电流	100mA (DC)
额定电压	0.1
发光	非发光
安装方式	Through Hole
Contact Finish	Silver Plating
Rating (DC)	30V
Contact Timing	Shorting (MBB)
Actuator Type	Top Actuated
Termination Style	直型PC端子

[主页](#) > [产品](#) > [Slides](#) > [SS](#) > [SS12SDP2](#)

[隐私保护](#) [网站政策](#) [网站地图](#)

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.
恩楷楷(上海)开关有限公司

© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.