

CUSTOMER 用户		MODEL NO 型号	G65
-------------	--	----------------	-----

产品外形图



RDER DESIGNATION (订货标记)

G	65-63	H	/ 2	C	32
┆	┆	┆	┆	┆	┆
“固安祥”品牌 断路器	设计 序号	分断能力 H: 10kA 无: 6kA	1: 1P 1N: 1P+N 2: 2P 3: 3P 3N: 3P+N 4: 4P	B: 动作值为 3~5In C: 动作值为 5~10In D: 动作值为 10~20In	额定工 作电 流: 1、2、 3、4、6、 10、16、 20、25、 32、40、 50、63



北京人民电器厂有限公司

BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO.,LTD.

北京大兴工业开发区金苑路 29 号 TEL: (010) 69298558

FAX: (010) 69242058


1、产品设计符合标准： GB 10963.1。

2、产品技术参数：


CUSTOMER		MODEL NO 型号	G65
ELECTRICAL SPECIFICATION 电气参数			
额定电流 Rated currents In A	1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63		
额定工作电压 Rated operating voltage Ue V	AC230/400V (1P、1P+N) AC 400V (2P、3P、3P+N、4P)		
额定绝缘耐压 Rated insulation voltage Ui V	AC 500		
额定冲击耐受电压 Impulse withstand voltage kV	4		
额定极限短路分断能力 Ultimate short-circuit breaking capacity Icn	6kA; H: 10kA		
环境温度 Ambient temperature /°C	- 5~40°C		
运输温度 Temp for storage /°C	-10~+55°C		
温度降容系数 Temperature derating coefficient	Temp	Ie	
	30°C	100%	
	40°C	90%	
	50°C	81%	
海拔降容系数 Altitude derated coefficient	Altitude	Ue	Ie
	2000m	1	1
	3000m	0.9	0.96
	4000m	0.8	0.92
	5000m	0.7	0.87
机械寿命 Mechanical life	20000		
电气寿命 Electrical life	4000		

CUSTOMER		MODEL NO 型号	G65
----------	--	-------------	-----


OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS (外型尺寸与安装尺寸)

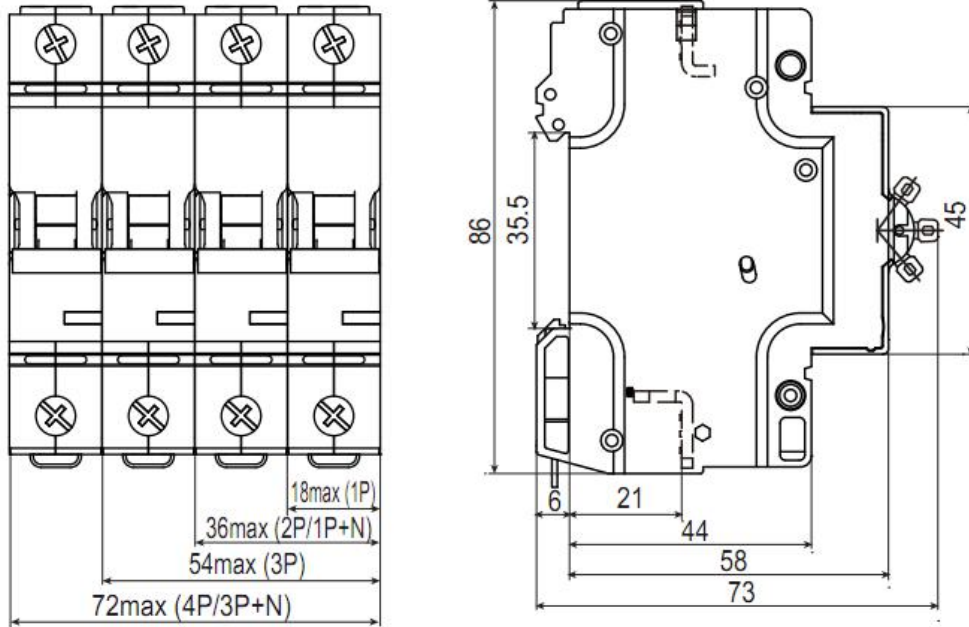


动作特性 Action parameters

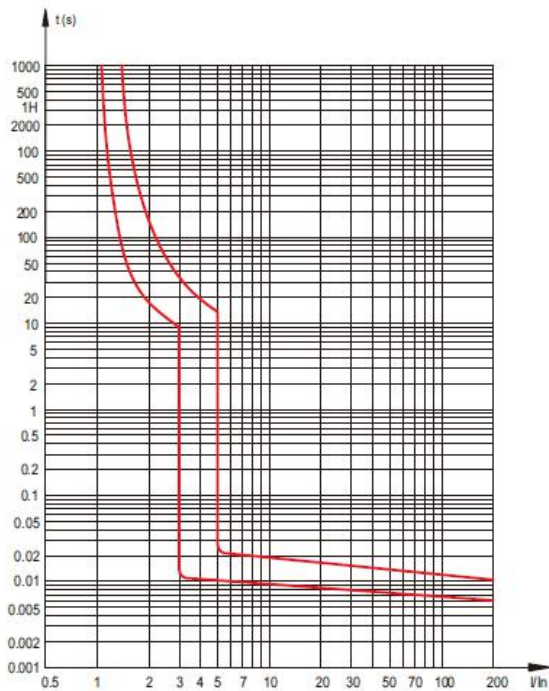

B型脱扣曲线

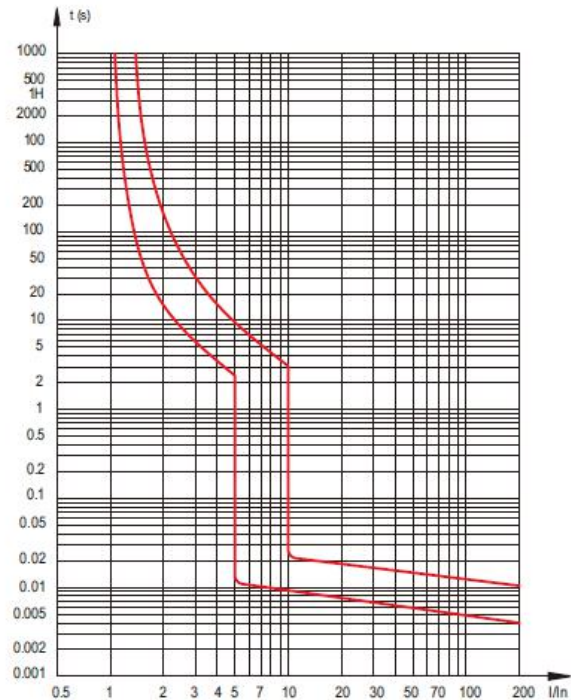

C型脱扣曲线

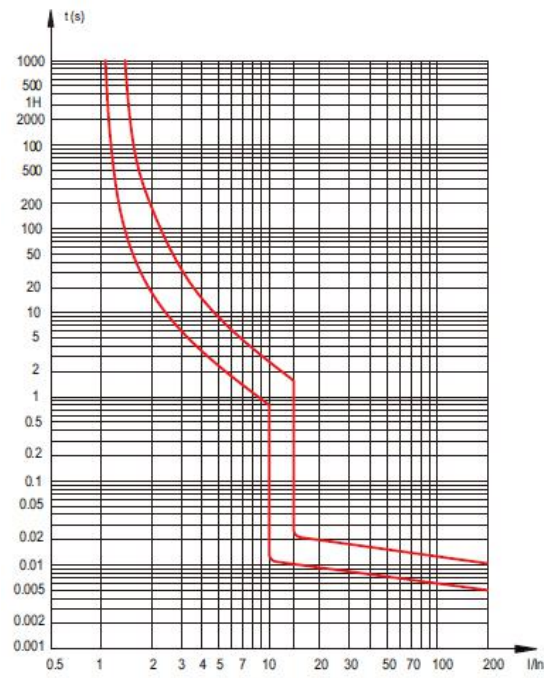

D型脱扣曲线



承 认 书

客户名称:

日 期

Date: 2016 年 月 日

承认号码

File No.

品 名

Description 微型断路器

型 号 G65

Part No.

承办人	主管	审核

北京人民电器厂有限公司

BEIJING PEOPLE'S ELECTRIC PLANT CO., LTD.

地 址: 北京大兴工业开发区金苑路 29 号

ADDRESS: JinYuan Road 29, Daxing Industry Development Zone, Beijing 102600, CHINA

TEL: (010) 69298558 FAX: (010) 69242058