


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	16.8.9	原始版本		

孔数	A	B
2	4.5	1.5
3	6.0	3.0
4	7.5	4.5
5	9.0	6.0
6	10.5	7.5
7	12.0	9.0
8	13.5	10.5
9	15.0	12.0
10	16.5	13.5
11	18.0	15.0
12	19.5	16.5
13	21.0	18.0
14	22.5	19.5
15	24.0	21.0
16	25.5	22.5

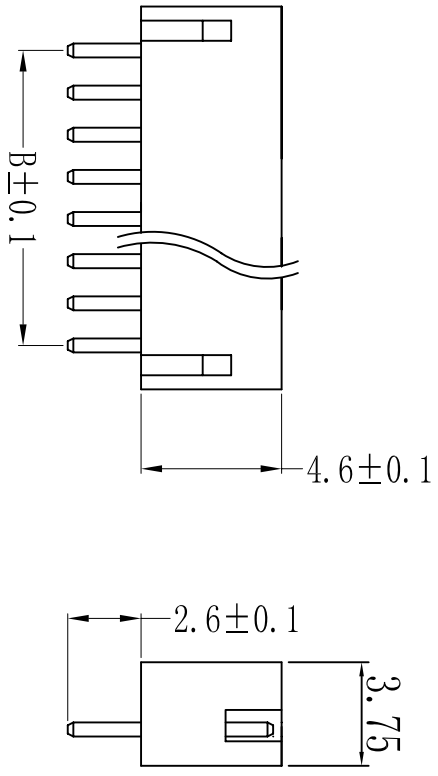


### 技术参数

额定电压: 100V AC DC  
 额定电流: 1A AC,DC  
 耐压值: 500V AC 1分钟minute  
 绝缘电阻: 500MΩ Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.5mm

### 材料

外壳: PA66米色  
 插针: 黄铜

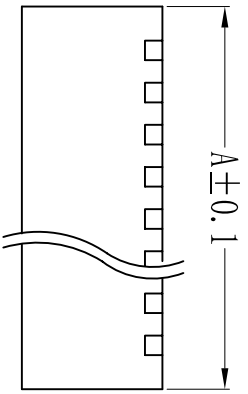

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片			
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

### ZH1.5-直针

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°	图号	比例	ITF
	审查	单位	mm
	核准	页次	of
	供应商		