

## 产品名称：2-12通道孔型连接器（防错）



订货号：4251XX

类型：多用途弹簧连接器

关税编号：8536909000

最小包数：

单片毛重：0.5g

SGS




UL US

### 技术数据

层数	单层
通道数	2 ~ 12
间距	2.5mm
颜色	白灰色
连接技术	笼式弹簧接线技术
产品符合标准	IEC61984、UL1059、CSA-C22.2 No. 158 等
剥线长度	5 ~ 6mm
绝缘材料	PA66
阻燃等级 符合UL94	V0
额定电压V	250V
额定电流A	4A
接线面积mm <sup>2</sup>	0.2 ~ 0.5
UL额定电压V	300V
UL额定电压流A	5V
UL接线面积AWG	24 ~ 20

## 尺寸图

尺寸图 (单位: mm)

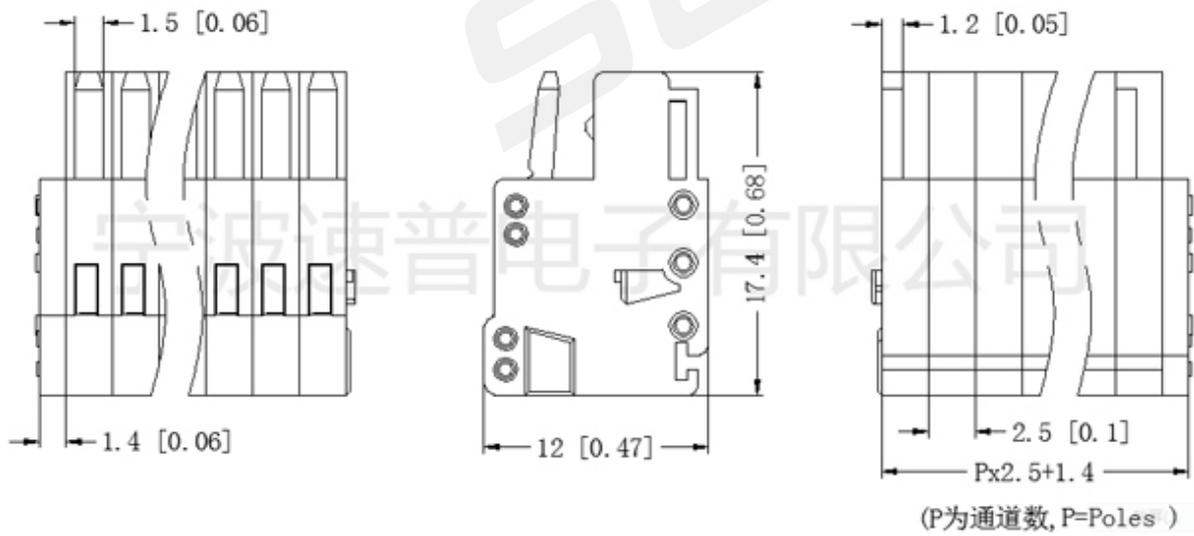

## 颜色

色标	名称	订货号

## 附件

---

## 联系方式

---

### 宁波速普电子有限公司(总部及生产基地)

地址：浙江省慈溪市坎墩兴镇街625号

邮编：315303

总机：+86 574-63288158

传真：+86 574-63288170

E-mail：askme@supu.cn

服务热线：400-626-6336

官方QQ：4006266336

### 国内业务部

电话：+86 574-63278818

传真：+86 574-63276687

E-mail：askme@supu.cn

<http://www.supu-electric.com>

官方QQ：4006266336

### Foreing Trading

Tel：+86 574-63278855

Fax：+86 574-63276687

E-mail：askme@supu.cn

<http://www.supu.cc>

QQ：4006266336



官方微信