


类别: 固定式端子/Plug-in terminal-plug

产品名称: MC-TF5.08HXXC-0001

产品描述: 5.08mm , 400V , 24A CE , UL



产品图/Product Picture

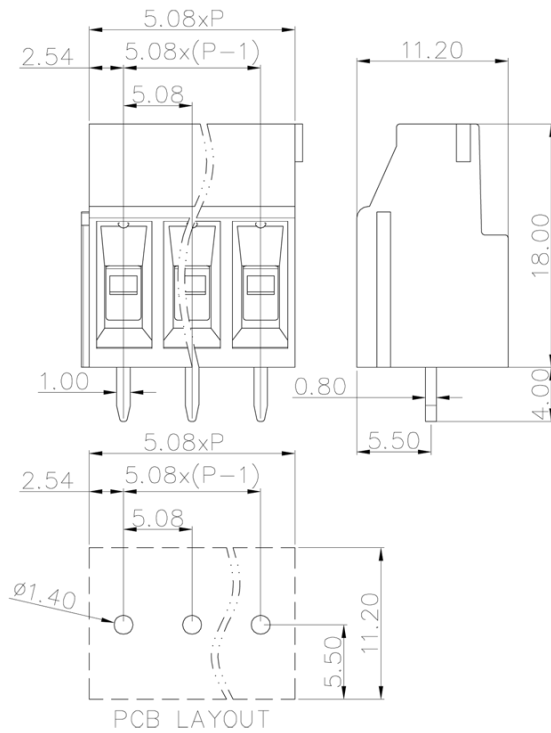

基本信息 /Basic Information

产品型号 SUPU ID	MC-TF5.08HXXC-0001
产品间距 Pitch	5.08mm
产品层数 Number of levels	1
产品位数 Number of connections	2P-24P
接线方式 Connection method	螺钉接线 Screw connection
防护等级 Protection Level	IP20

工作温度 Work temperature	-40~+105°C
--------------------------	------------

## IEC数据 /IEC Data

额定电流 Rated Current	24A		
额定电压 Rated Voltage	400V		
过压类别 Overvoltage category	III	III	II
污染等级 Pollution degree	3	2	2
额定冲击电压 Rated impulse voltage	4KV	4KV	4KV
额定电压 Rated Voltage	250V	400V	630V
硬导线截面积 Conductor cross section solid	0.2-2.5mm <sup>2</sup>		
柔性导线截面积 Conductor cross section flexible	0.2-2.5mm <sup>2</sup>		
柔性导线截面积，带绝缘管套 Conductor cross section flexible,with furrule	0.2-2.5mm <sup>2</sup>		
锁线螺钉规格 Locking screw Specification	M3		
额定扭矩 Rated Torque	0.5N.M		
固定螺钉规格 Fixed Screw Specification	-		
额定扭矩 Rated Torque	-		
剥线长度 Stripping length	7-8mm		

## UL数据 /UL Data

使用组别 Use group	B	C	D
额定电流 Rated Current	15A	-	10A
额定电压 Rated Voltage	250V	-	300V

---

额定接线容量 Rated cross section	24-12AWG
-------------------------------	----------

---

## 材料信息 /Material Data

---

绝缘材料 Insulation material	PA66
绝缘材料组别 Insulation material group	I
阻燃等级,符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance	V0
导电体材料 Contact material	Copper alloy
导电体表面镀层 Surface characteristics	Sn,Plated

---

## 产品认证 /Product Certification

---

认证图标 Certificate	
---------------------	--

---

UL证书号 UL file No.
----------------------

---

VDE证书号 VDE No.
-------------------

---

TUV证书号 TUV No.
-------------------

---

# 宁波速普电子有限公司

Ningbo Supu Electronics Co.,Ltd

Address: No. 625, Kandun Town Street, Cixi

City, Zhejiang Province

Zip code: 315303

Switchboard: +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

E-mail : askme@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

地址：浙江省慈溪市坎墩镇街625号

邮编：315303

总机：+86 574-63288158

传真：+86 574-63288170

E-mail : askme@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

---

文件日期：2021-07-02 14:02

产品录入：2021-03-01

数据修改权利归速普所有。