

# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子

1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 24 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，电位数: 2，行数: 1，每行位数: 2，产品系列: SPT 2,5/.-H，针距: 5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.5 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

## 优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 从单一方向即可连接和断开导线，从而可将其整合到设备的正面
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力

## 商业数据

订货号	1990973
包装单位	240 pc
最小订货量	240 pc
销售关键代码	AAMBFE
产品关键代码	AAMBFE
目录页面	页码143 (C-1-2013)
GTIN	4046356104593
单件重量 (含包装)	2.77 g
单件重量 (不含包装)	2.5 g
关税号	8536901900
原产地	CN

# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子

1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>



## 技术数据

### 尺寸

尺寸图	
针距	5 mm
宽度 [w]	11.4 mm
高度[h]	16 mm
长度[l]	14.4 mm
高度	13.5 mm
焊针长度[P]	2.5 mm


# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子

1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>

## 图纸

图表

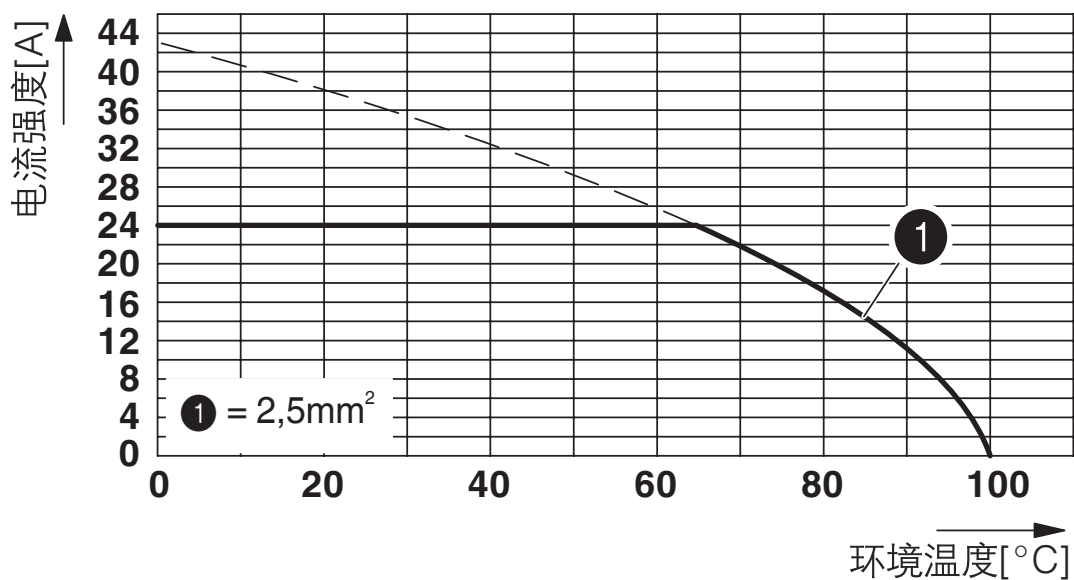


型号：SPT 2.5/5-H-5.0

测试符合DIN EN 60512-5-2:2003-01标准

降低因数= 1

位数：5

开孔图/焊盘环宽

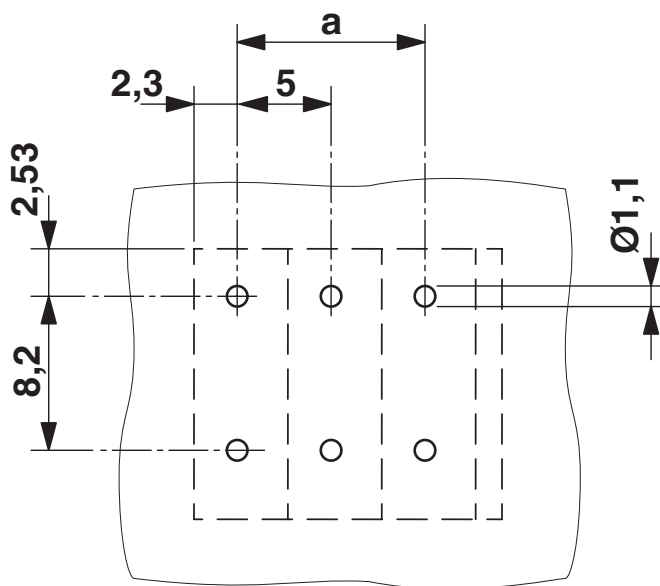

# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子



1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>

## 认证



**EAC**

认证ID: B.01687



**cULus Recognized**

认证ID: E60425-20061129

# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子

1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440401
ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101

### ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SPT 2,5/ 2-H-5,0 - PCB端子



1990973

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990973>

## 产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)