


# PT 1,5/ 4-3,5-H - PCB端子

1984633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984633>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

固定式连接器，额定电流: 17.5 A，额定电压(III/2): 200 V，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，电位数: 4，行数: 1，每行位数: 4，产品系列: PT 1,5/..-H，针距: 3.5 mm，接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 4.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。适用于CAT5

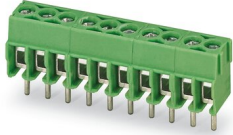

## 优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 方形连接器，接线容量大
- 允许连接两条绞线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

## 商业数据

订货号	1984633
包装单位	250 pc
最小订货量	250 pc
销售关键代码	AALFMA
产品关键代码	AALFMA
目录页面	页码419 (C-1-2013)
GTIN	4017918946180
单件重量 (含包装)	2.06 g
单件重量 (不含包装)	1.87 g
关税号	8536909000
原产地	CN

# PT 1,5/ 4-3,5-H - PCB端子


1984633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984633>




## 技术数据

### 尺寸

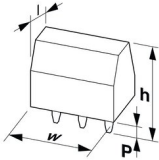
尺寸图	
针距	3.5 mm
宽度 [w]	14 mm
高度[h]	13.65 mm
长度[l]	7.55 mm
高度	9.15 mm
焊针长度[P]	4.5 mm

图纸

开孔图/焊盘环宽

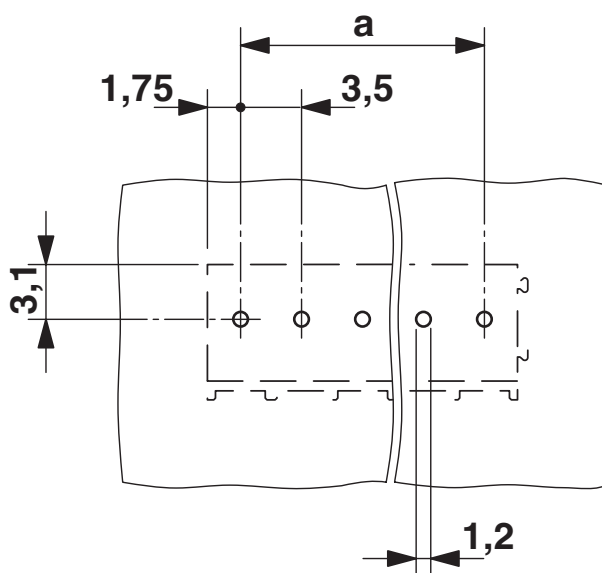

图表

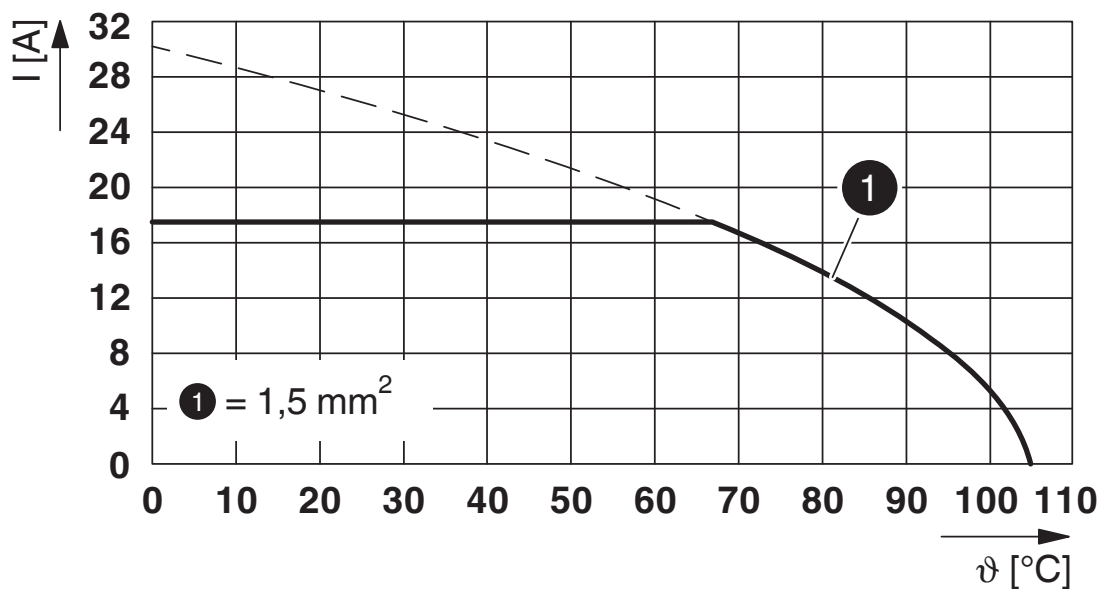

型号 : PT 1,5/...-3,5-H

# PT 1,5/ 4-3,5-H - PCB端子



1984633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984633>

## 认证



**EAC**

认证ID: B.01687



**cULus Recognized**

认证ID: E60425-20030211



**VDE Zeichengenehmigung**

认证ID: 40055523



**IECEE CB Scheme**

认证ID: DE1-66620

# PT 1,5/ 4-3,5-H - PCB端子

1984633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984633>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440401
ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101

### ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PT 1,5/ 4-3,5-H - PCB端子



1984633

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984633>

## 产品环境合规性

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限=50年
	有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)