



# 输入端子台

コネクタ端子台 (入力用)  
bit input terminal block

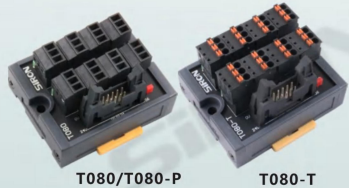


T080/T080-P

T080-T

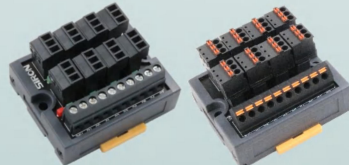

T081/T081-P

T081-T

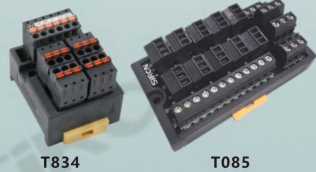

T834

T085



T080/T080-P 专利号: 200930166664.5 有关符合EU指令的产品请参照  
T081 专利号: 201230190070.X 附录-35  
T080-T 专利号: 202130450762.2

询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货

## 特点 Features

- 此系列接线板为终端输入型插口板, 对应各种终端输入信号连接使用; 配有8组3P信号输入口, 可接入2线制或3线制信号; 采用动作LED显示, 动作状态一目了然。
- T080/T080-P采用10P MLL插口与控制端连接, 配合本公司本系列其它产品, 完全实现高效率省配线的连接。
- T081/T081-P使用10P端子台与控制端连接, 方便进行远程控制使用。
- T085使用10P端子台与控制端连接, 方便进行远程控制使用。

- このシリーズの端子板は端入力型のソケット板で、各種端入力信号に対応して接続して使用する。3p信号入力口は2線制を備え、2線式または3線式信号にアクセスすることができる。動作状態が一目でわかる動作LED表示を備える。
- T080/T080-Pは10P MLLコンソントとコントローラを接続。当社の他のシリーズ製品に合わせて、高効率配線作業を実現します。
- T081/T081-Pは10P MLL端子台とコントローラを接続して、リモートコントロールに便利です。
- T085は10P MLL端子台とコントローラを接続して、リモートコントロールに便利です。
- This series of wiring board is terminal input type socket board, corresponding to various terminal input signals connected to use. Equipped with 8 groups of 3P signal input ports, can access 2-wire system or 3-wire system signal. Adopt action LED display, action state is clear at a glance.
- T080/T080-P use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control. When used in combination with other B series products, it can increase the efficiency of wiring work and saves time.
- T081/T081-P use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control.
- T085 use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control.

## 注意事項 note

- 订购前请确认PLC引脚定义, 选择适合的端子台。
- 和PLC连接时, 请务必使用本公司研发的与之对应的专用电缆线。
- Before ordering, please confirm the PLC pin definition, choose the suitable terminal.
- When PLC connection, please be sure to use the company developed and the corresponding special cable.

## 适合电线 Suitable wire

1.5 mm<sup>2</sup> Following/AWG16;  
剥线长度: 6mm

## 选型参考 Type selection reference

型号 Model	T080/T080-P/T080-T	T081/T081-P/T081-T	T085	T834
名称 Name	8位输入端子台	8位输入端子台	10位输入端子台	4位输入端子台

## 适用PLC Suitable PLC

Panasonic	FPO-C16T/C16CT(IN) FPO-C16P/C16CP(IN) FPO-C32T/C32CT/T32CT(IN) FPO-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FpZ-C28(IN) FpZ-C32(IN)	
不限品牌		不限PLC

## 关联产品 Related products


适用电缆 Suitable cable	X216-1 X222-1 X221-1 X221-2 X222-3 X223-1 X227-1 X225-1 X225-2
---------------------	--

(详情请参阅本目录接线系列) For details, please refer to the directory cable series


## 规格参数 Specifications

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal voltage	DC24V
输出侧对应 Corresponding output devices	Photoelectric Switch, Button Switch, Fiber

## 外形图 Dimensions

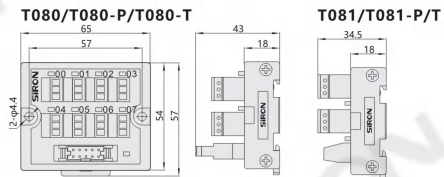

## 外形图 Dimensions

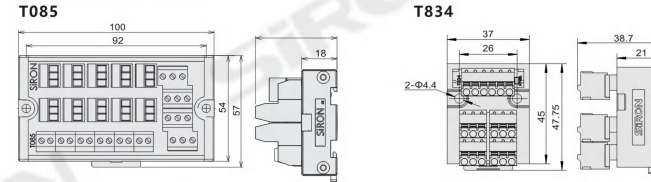


注: T080/T080-P/T081/T081-P/T081-T 俯视图尺寸相同。

Note: T080/T080-P/T081/T081-P/T081-T vertical view size are the same.

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方, 建议使用M4X16的螺丝, 螺钉孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。
- Screw Mounting: use M4\*16 screw, screw hole depth 3mm.
- DIN Rail Mounting: Standard 35mm DIN RAIL.

## 配线图 Wiring Diagram

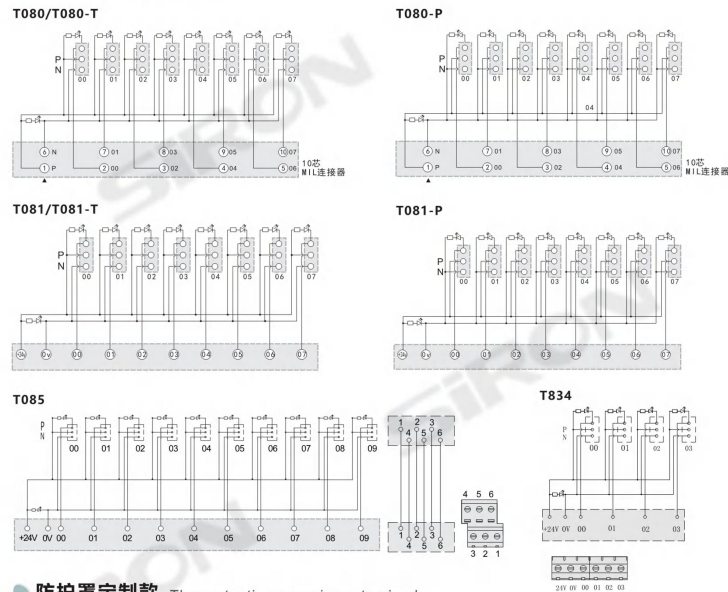

## 防护罩定制款 The protective cover is customized



T081-TG 注: T081系列可定制防护罩;

端子台  
输入端子台  
Terminal block  
Input terminal block

## 分类

- T 总线模块
- T 端子台
- Y 电气控制
- X 连接电缆
- D 照明
- H 电气配件
- P 开关电源
- G 辅材配件
- F 气动附件