

产品参数表

规格



iINT125 隔离开关, 2P, 32A

A9S68232

主要信息

产品类型	负荷开关
产品短名	iSW
开关应用	控制 隔离
极数	2P
使用类别	AC-22A
隔离功能	适用

补充信息

额定工作电流 [Ie]	32 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 50/60 Hz
闭合容量 [Icm]	4.2 kA 单独隔离开关
额定短时耐受电流 [Icw]	1260 A 在 1 s 符合 IEC 60947-3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-3
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	94 mm
宽度	36 mm
深度	78.5 mm
机械寿命	20000 次
电气寿命	15000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...35 mm ² 单股硬线 不带箍线端子 适用 1 电缆 隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm ² 软线 (可选) 带或者不带箍线端子 适用 1 电缆
剥线长度	14 mm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定应用产品的适用性或可靠性。

紧固力矩	3.5 N.m
------	---------

环境

符合标准	GB 14048.3 IEC 60947-3
产品认证	CE CCC
IP 保护等级	IP20 符合 screwed
污染等级	3 符合 IEC 60947-3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.548 cm
Package 1 Width	7.317 cm
Package 1 Length	9.228 cm
Package 1 Weight	156.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9.1 cm
Package 2 Width	9.5 cm
Package 2 Length	21.8 cm
Package 2 Weight	940.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	26.5 cm
Package 3 Width	28.3 cm
Package 3 Length	38.5 cm
Package 3 Weight	11.558 kg



可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)

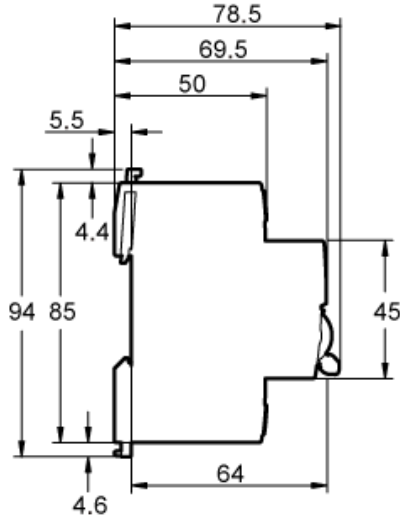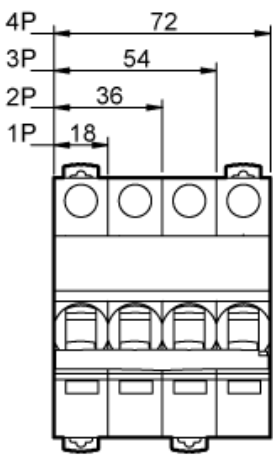

产品参数表
线路图

A9S68232

2P



推荐的替代产品