
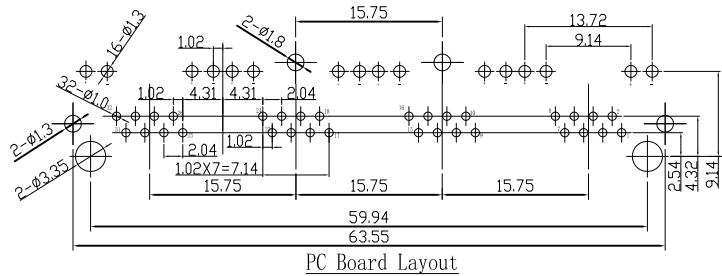
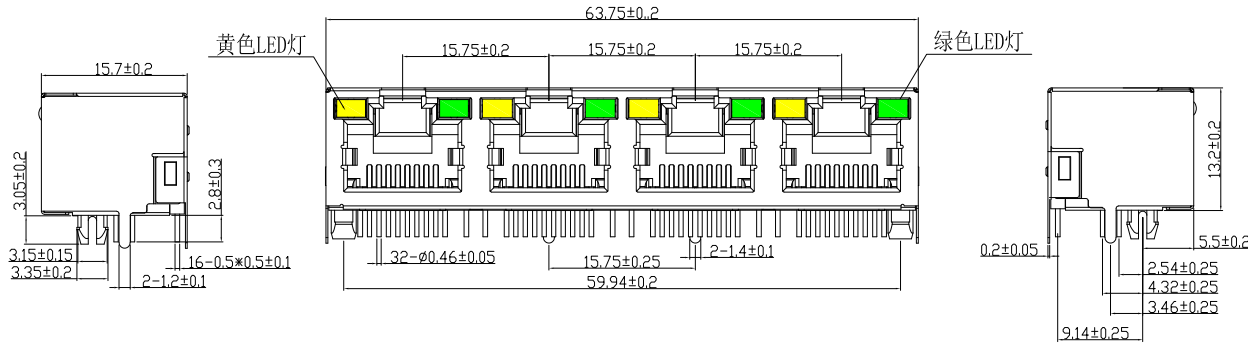


RoHS

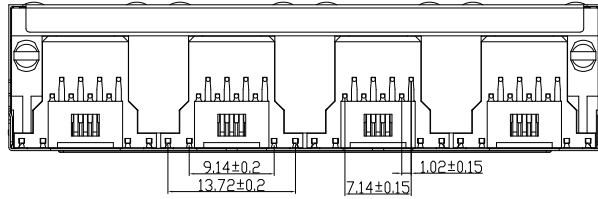

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:PIN针 镀金3u 24~48H  
PIN针 镀金6u 48H  
LED灯脚 48H(弯折和切口处除外)  
屏蔽壳 48H(弯折和切口处除外)
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为60.15mm

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	镀金
2	塑座	PA66/PA46	黑色	
1	屏蔽	黄铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期 22.12.06	标准化	日期
校对	李攀进	日期 22.12.06	审定	日期
工艺		日期		
审核	戴龙平	日期 22.12.06		

 深圳富港电子有限公司



网络插座

RJ-056X-4-2

图样标记 重量 比例 共页 第页