


RoHS

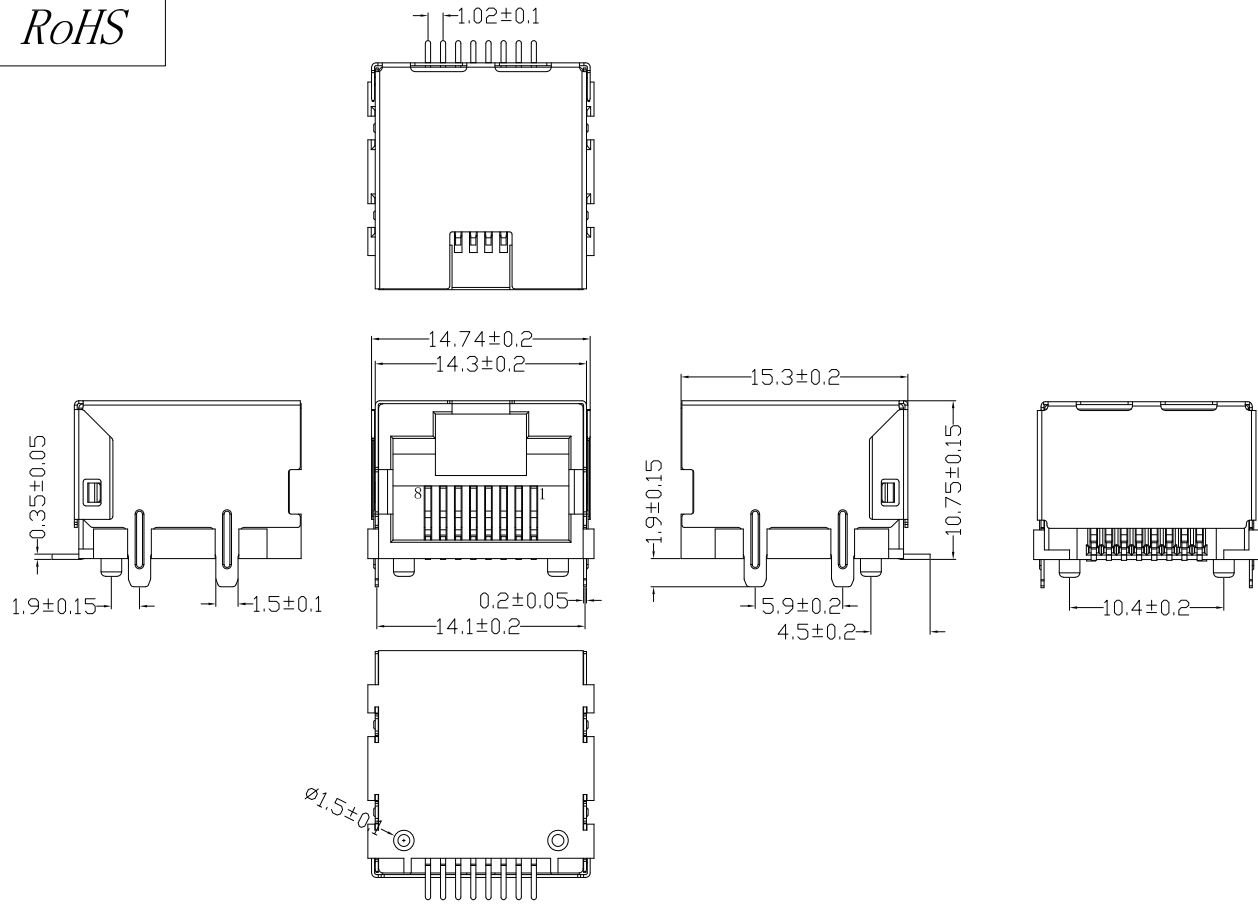


主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为60.15mm

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

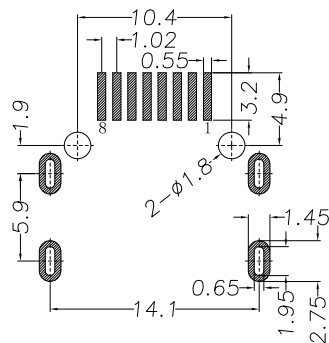

3	信号针	磷铜	接触点镀金 焊接脚镀锡	T=0.35mm
2	塑座	LCP	黑(环保)	
1	屏蔽	H62黄铜	镀镍锡	T=0.2mm
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳富港电子有限公司									
							视图		网络插座
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	RJ-064-1	
设计	王丰	日期	17.04.17	标准化	日期				
校对	李攀进	日期	17.04.17	审定	日期				
工艺		日期							
审核	王晓峰	日期	17.04.17						
共 页						第 页			