

DMS-20PC-1-DCM-C

目前生产

推荐

RoHS


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

3.5 Digit, Self-Powered Standard Red LED Digital DC Voltage Monitor: +8.0 to +50.0Vdc Input

外观&形状

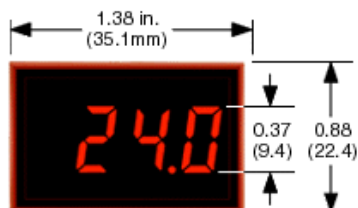

METER DEPTH: 1.00 in. (25.4mm)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

DMS-20PC-1-DCM-C



规格

Weight (oz)	13
-------------	----

产品系列	DMS-20PC-0/1/2/8-DCM
产品系列特点	DMS-20PC-0/1/2/8-DCM
Measuring Range(DCV)	8V to 50V
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	2-Wire Self Powered
Power Supply(DCV)	8V to 50V
DC Power Supply Current (mA)Max	13mA
Self Powered	Yes
工作温度(degC)	-25°C to 60°C
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	DC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.1V
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Resolution (V)	0.01V
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	28g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。