



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
接力 Operating force	260±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	>100MΩ
介电强度 Dielectric strength	>250VAC/1min

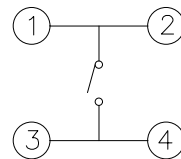


CIRCUIT DIAGRAM

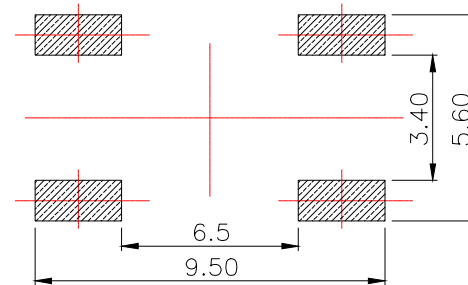

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

 东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE: TACT SWITCH

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

PAR	TS-1002S-07526C
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
CUSTOMER COPY	REV:A