
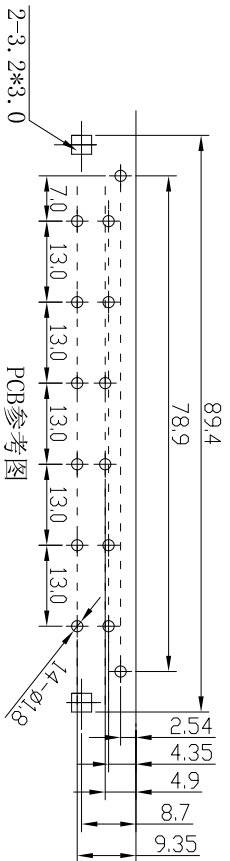


RoHS

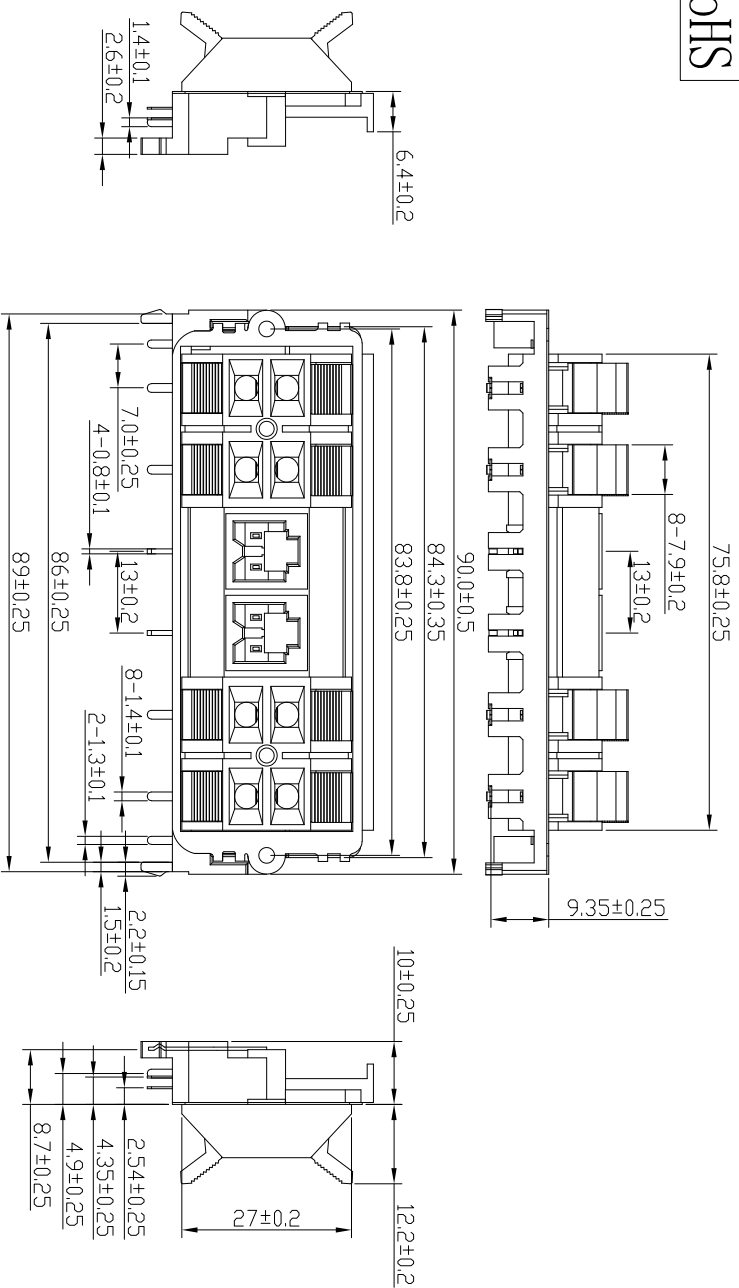

序号	WP10-2-SN-16-2			
上	棕	红	红	白
下	黑	黑	黑	黑

颜色对应:

- 主要技术参数:
1. 温度范围: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
 2. 额定负载: DC 30V 1.0A
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 5. 耐压: AC 500V/min
 6. 动作力: 3~25N
 7. 盐雾测试: 8H
 8. 寿命: 5000次

技术要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观

序号	部件名称	材料	电镀
5	屏蔽	铁	
4	弹簧	锰钢	
3	信号脚	铁	镀锡
2	基座	PBT	黑色
1	按钮	ABS	按颜色标示

深圳市富港科技有限公司

组合线夹

标志	处数	更改文件号	签字	日期	标志	日期	重量	比例
设计	戴龙平	22.07.16	标准化		图样标记			
校对	李攀进	22.07.16	审定					
工艺								
审核	欧丰	22.07.16						

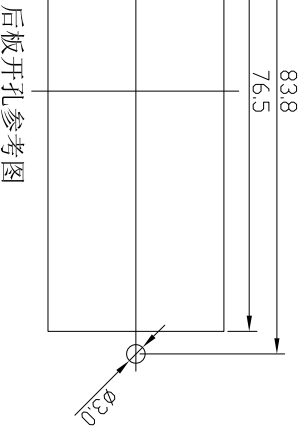

后板开孔参考图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

WP10-10-SN-16-2