


# 防水系列

## 0.64型 端子

单位:mm


(M)

适用电线尺寸(mm <sup>2</sup> )	0.22~0.35
材 质	黄铜
表面处理	镀锡

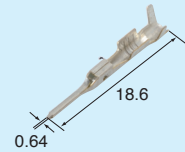

M (8240-0543)


F (8240-0541)

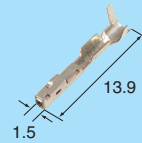

适用电线尺寸(mm <sup>2</sup> )	0.22~0.35
材 质	铜合金
表面处理	镀锡


(L)

适用电线尺寸(mm <sup>2</sup> )	0.5 CHFUS:0.75
材 质	黄铜
表面处理	镀锡

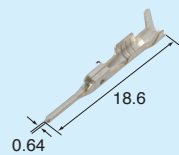

M (8240-0544)

F (8240-0542)

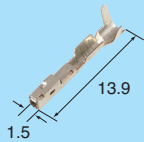

适用电线尺寸(mm <sup>2</sup> )	0.5 CHFUS:0.75
材 质	铜合金
表面处理	镀锡

# 防水系列

 
## 0.64型 电线密封圈

材质:硅  
单位:mm  
\*电线密封圈为公端、母端共用  
\*不同的电线使用不同的电线密封圈

(SS)

(间距:3mm)

(7165-1043)



带绝缘层外径(mm)	0.9~1.05以下
颜 色	绿

(S)

(间距:3mm)

(7165-1648)



带绝缘层外径(mm)	1.05超过~1.4以下
颜 色	深灰

(M)

(间距:3mm)

(7165-1647)



带绝缘层外径(mm)	1.4超过~1.6以下
颜 色	天蓝

(L)

(间距:3mm)

(7165-1646)



带绝缘层外径(mm)	1.6超过~1.7以下
颜 色	蓝