



注：本板为禁止传输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流

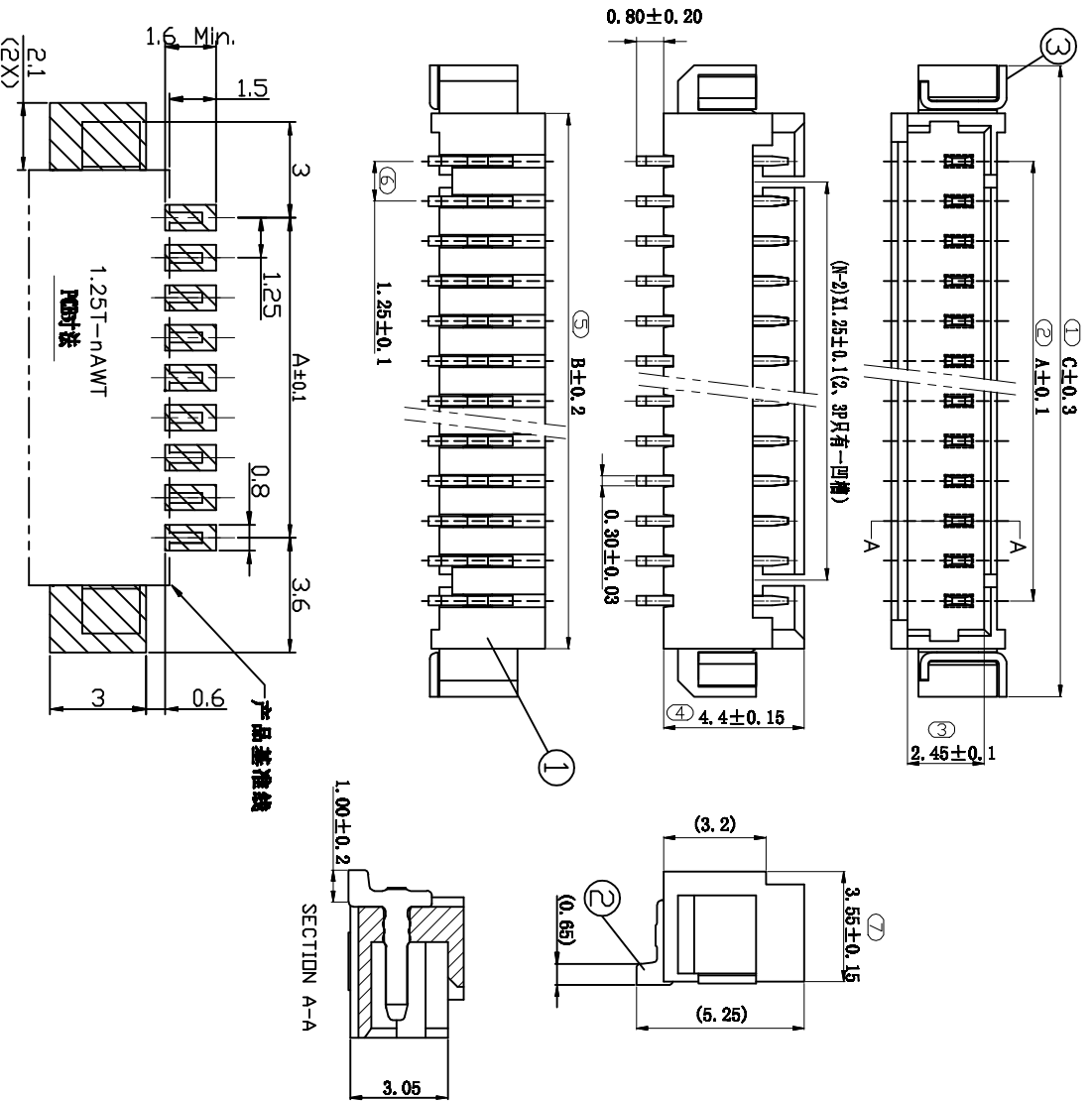

- 技术指标:**
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: -25° C~85° C;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: ≤0.03Ω;
 - 5、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
 - 6、耐压: 1000V, AC/minute.
- ROHS管理规范:**
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-ABS数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

How to order

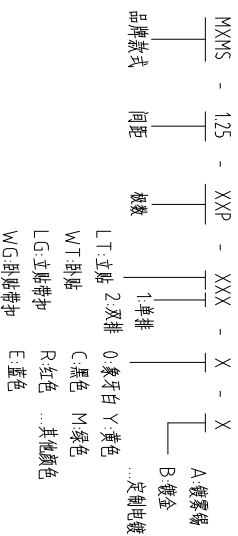

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE	
		pin位	A	B	C
		2	1.25	4.25	7.30
		3	2.5	5.5	8.55
		4	3.75	6.75	9.8
		5	5.0	8.0	11.05
		6	6.25	9.25	12.3
		7	7.5	10.5	13.55
		8	8.75	11.75	14.80
		9	10.0	13.0	16.05
		10	11.25	14.25	17.3
		11	12.5	15.5	18.55
		12	13.75	16.75	19.8
		13	15.0	18.0	21.05
		14	16.25	19.25	22.3
		15	17.5	20.5	23.55
		16	18.75	21.75	24.8

GENERAL TOLERANCES

0.X	±0.25	X.°	±3°
0.XX	±0.12		
0.XXX	±0.05	X.X.°	±0.5°

序号	名称	材料	数量	备注
1	超导体	UP	1	
2	焊锡	锡膏	nl	
3	焊料	锡膏	nl	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q-TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
CHK	DATE				
APP	DATE				
NAME	MXMS-125-XXP-WT1				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

CIXI MAXXU ELECTRONICS CO.,LTD