




- 欧标连接器 M5系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 接线类型：PCB板式，
- 插针类型：针型，
- 芯数：3，4pin，
- 屏蔽：否，
- 线长：10cm/20cm/30cm(定制长度)，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-104



### 机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66/TPU
密封材料：	环氧树脂/氟橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜镀金
成型材料：	PUR/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
插拔次数：	$\geq 500$ 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-105

尺寸图

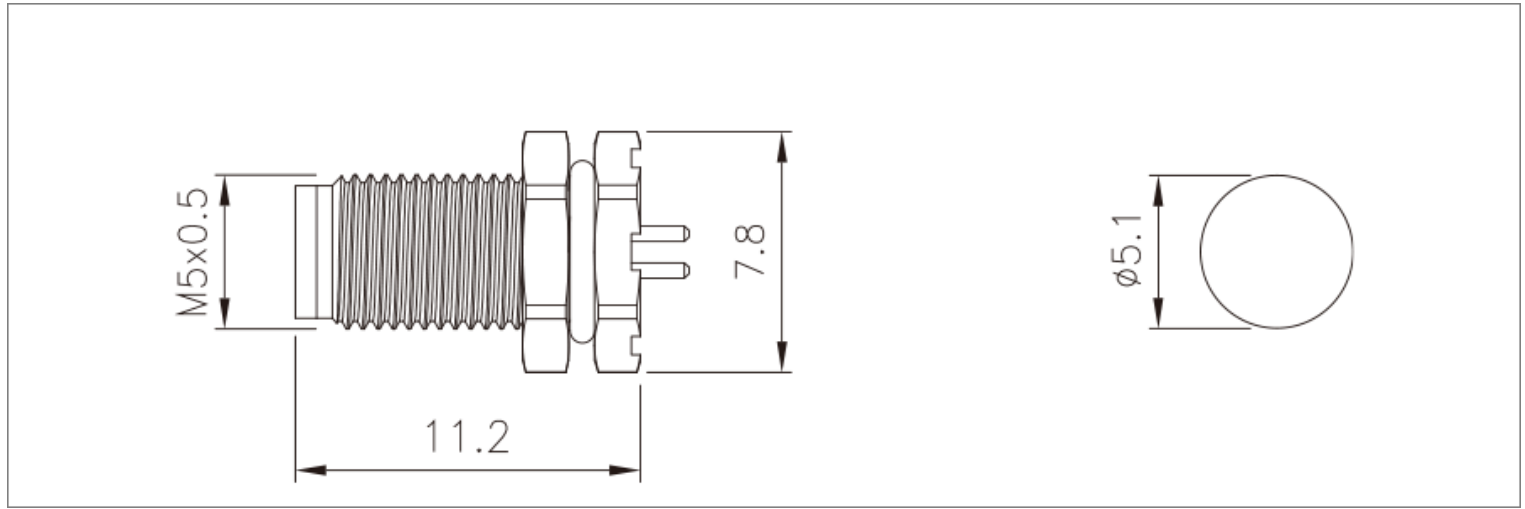

PCB芯位

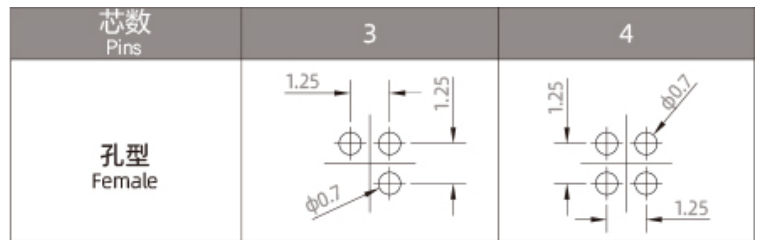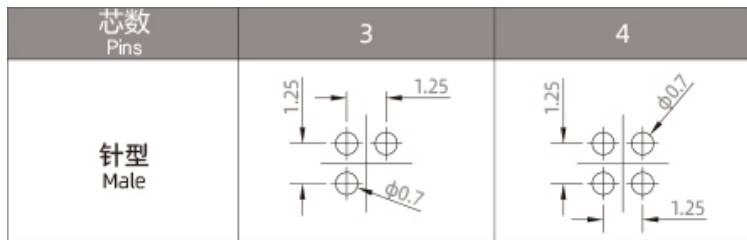

接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
3芯(Pins)	
1	BN
2	-
3	BU
4	BK

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
4芯(Pins)	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

\*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。  
Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm <sup>2</sup>	
3		1A	60V	60V	26	0.14	
4		1A	60V	60V	26	0.14	

## 订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
M5板后安装针型插座 插板式-3芯	M5-P3-GPF M5	3		
M5板后安装针型插座 插板式-4芯	M5-P4-GPF M5	4		

## 资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标产品选型手册</a>
EMC认证	<a href="#">查看</a>
RoHS报告	<a href="#">查看</a>
正成连接器欧标系列-EMC证书	<a href="#">查看</a>