


# DAIGOK 直角漫反射光纤线

需搭配光纤放大器使用



## 型号解析

# FRS-3 10-TZ-S

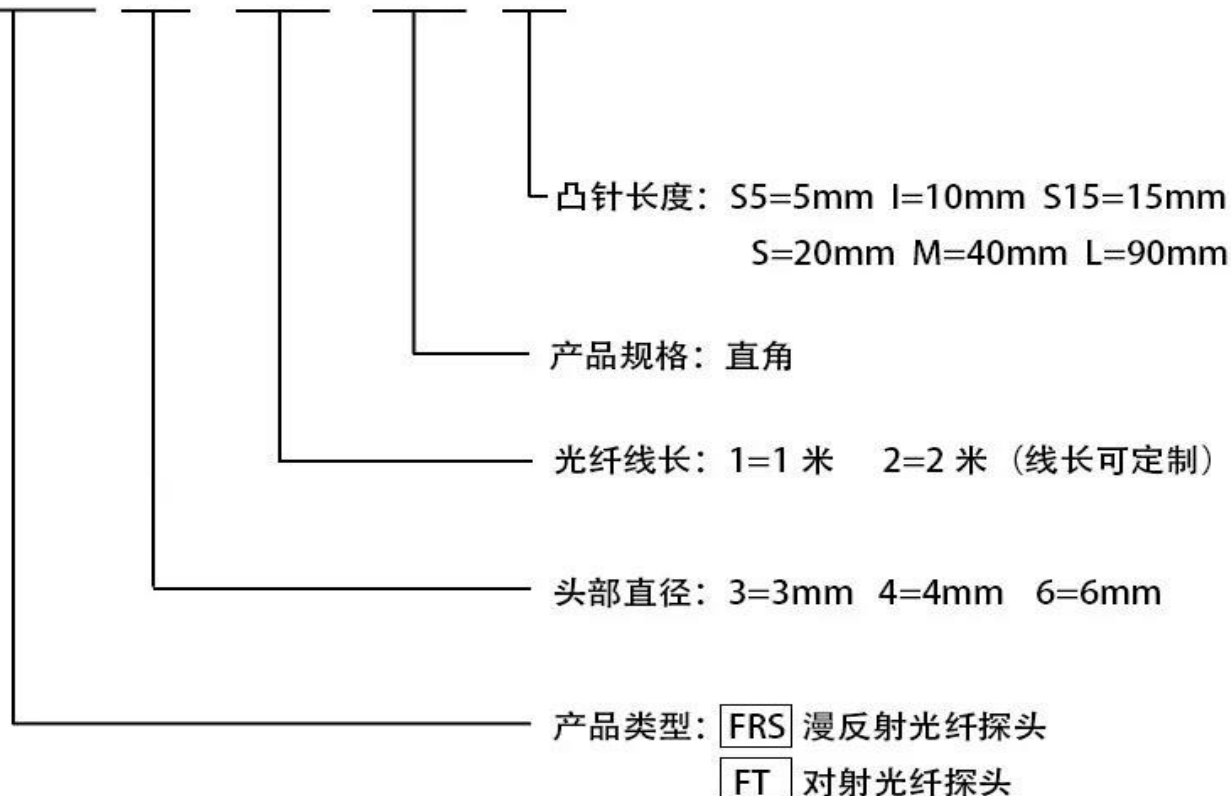


## 产品尺寸以及基本参数

产品尺寸纯手工测量 可能会有些许误差 请以收到实物为准

以下检测距离数据使用 A4 纸 (白色) 配 DN10 双数显放大器测得

反射 / 对射尺寸一致

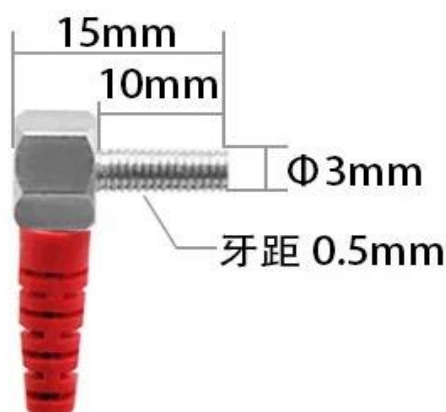

### M3直角光纤线参数

光纤线尺寸: 线芯0.5MM/外径1.0MM

最小检测物体: 0.2MM\*0.2MM

牙距: 0.5MM

光纤线长: 1米 (可定制线长)

反射 / 对射尺寸一致



## M4直角光纤线参数

光纤线尺寸：线芯0.5MM/外径1.3MM

最小检测物体：0.2MM\*0.2MM

牙距：0.7MM

光纤线长：1米（可定制线长）

反射 / 对射尺寸一致



## M6直角光纤线参数

光纤线尺寸：线芯1MM/外径2.2MM

最小检测物体：0.2MM\*0.2MM

牙距：0.75MM

光纤线长：1米（可定制线长）