


DAIGOK

对射光纤传感器

需要搭配光纤放大器使用

型号解析


FT-3 10-S

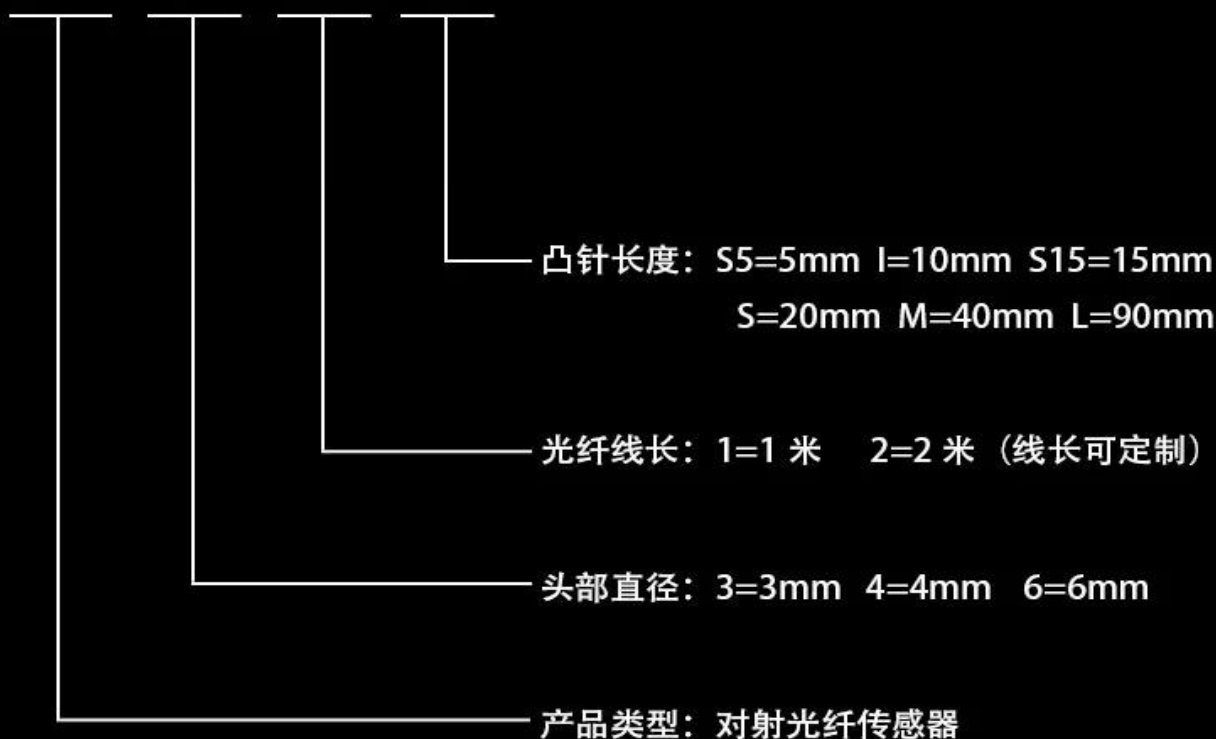

产品尺寸以及基本参数

产品尺寸纯手工测量 可能会有些许误差 请以收到实物为准


M3 对射光纤尺寸

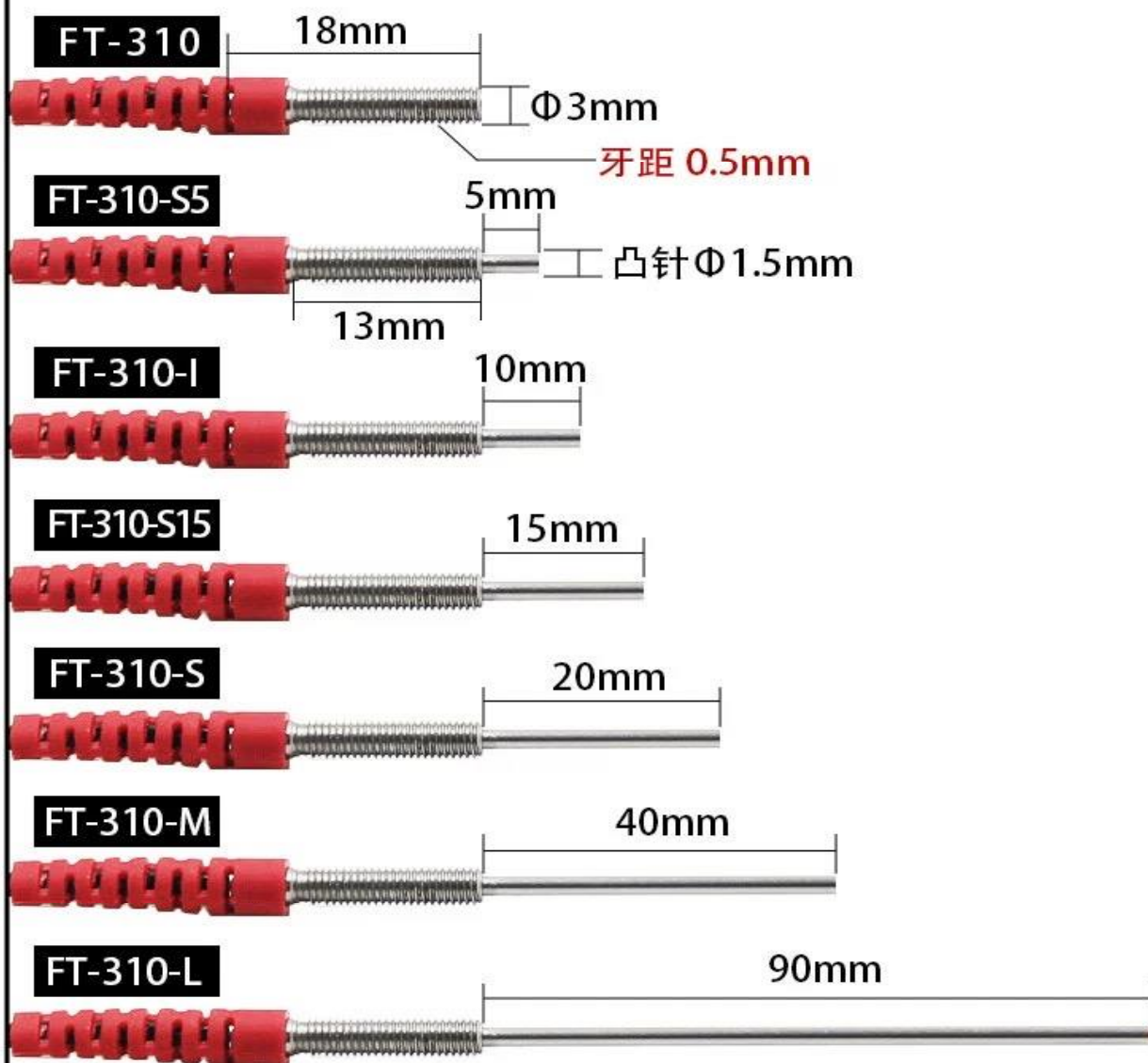

型号:	FT-310	FT-310-S5	FT-310-I	FT-310-S15	FT-310-S	FT-310-M	FT-310-L
光纤材料:	PMMA						
光纤尺寸:	普通线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm 进口线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm						
最小检测物:	约 $\Phi 0.2\text{mm}$						

检测距离:	普通线 0-400mm 进口线 0-600mm (配 DN10 放大器)						
光纤管材料:	不锈钢						
凸针直径:	1.5mm (可选择 0.8mm 1.0mm)						
凸针长度:	无凸针	5mm	10mm	15mm	20mm	40mm	90mm
标配线长:	1 米 (可定制线长)						


M4 对射光纤尺寸

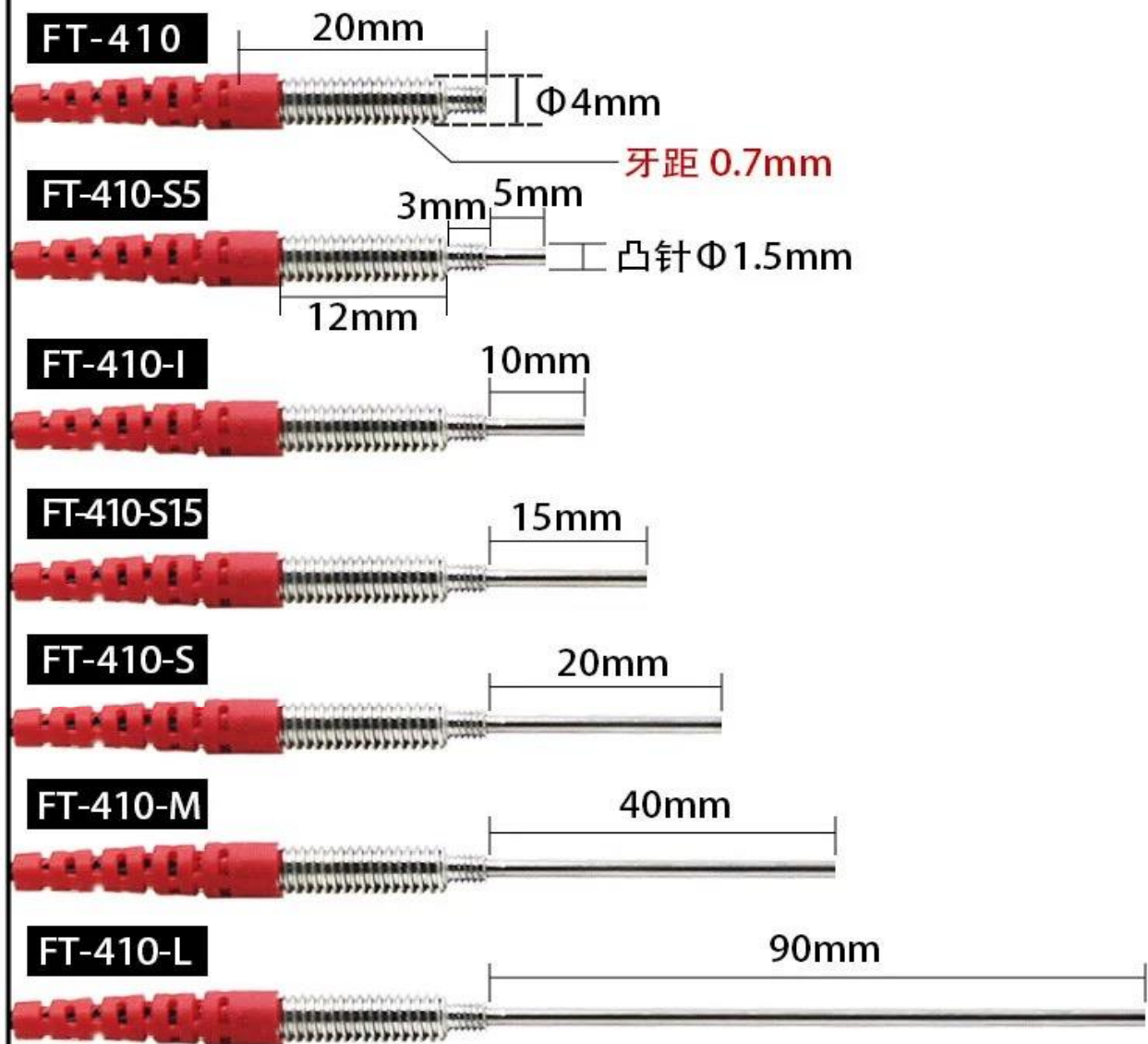

型号:	FT-410	FT-410-S5	FT-410-I	FT-410-S15	FT-410-S	FT-410-M	FT-410-L
-----	--------	-----------	----------	------------	----------	----------	----------

型号:	FT-410	FT-410-S5	FT-410-I	FT-410-S15	FT-410-S	FT-410-M	FT-410-L
光纤材料:	PMMA						
光纤尺寸:	普通线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm 进口线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm						
最小检测物:	约 Φ 0.2mm						
检测距离:	普通线 0-400mm 进口线 0-600mm (配 DN10 放大器)						
光纤管材料:	不锈钢						
凸针直径:	1.5mm (可选择 0.8mm 1.0mm)						
凸针长度:	无凸针	5mm	10mm	15mm	20mm	40mm	90mm
标配线长:	1 米 (可定制线长)						

M6 对射光纤尺寸

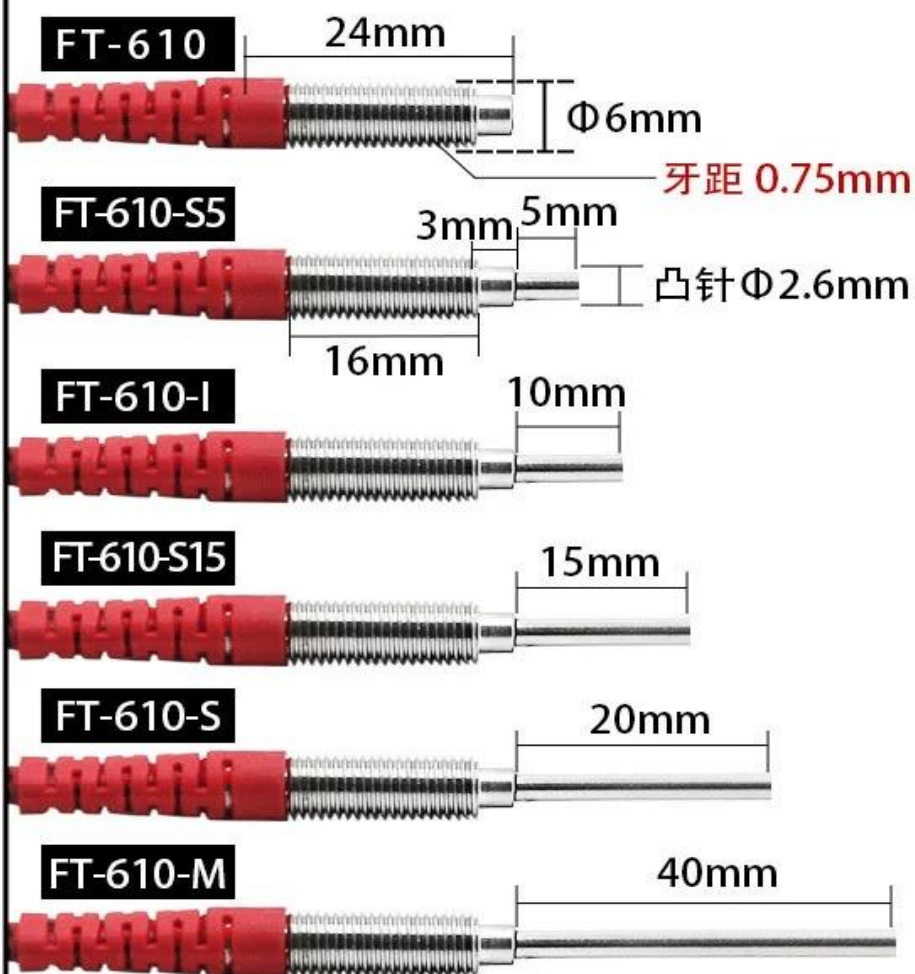

FT-610-L

90mm



型号:	FT-610	FT-610-S5	FT-610-I	FT-610-S15	FT-610-S	FT-610-M	FT-610-L
光纤材料:	PMMA						
光纤尺寸:	普通线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm 进口线纤芯 1.0mm/ 外径 2.2mm						
最小检测物:	约 Φ 0.2mm						
检测距离:	普通线 0-400mm 进口线 0-600mm (配 DN10 放大器)						
光纤管材料:	不锈钢						
凸针直径:	1.5mm (可选择 0.8mm 1.0mm)						
凸针长度:	无凸针	5mm	10mm	15mm	20mm	40mm	90mm
标配线长:	1 米 (可定制线长)						