

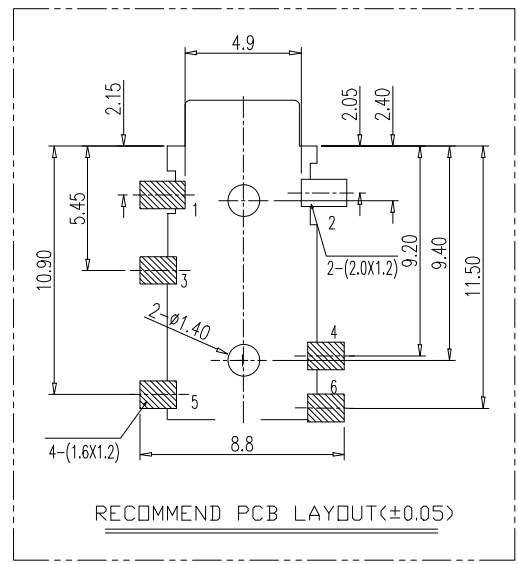
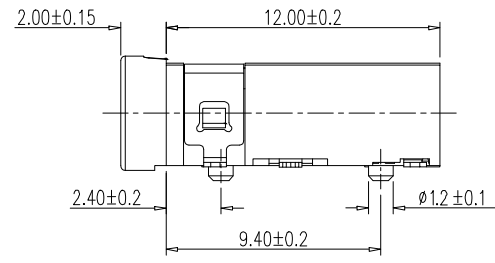


- 技术参数:
1. 额定负荷: DC 30V/0.5A;
 2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
 3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
 4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
 5. 拔插力: 3-25N;
 6. 做用温度: $-25\sim+80^{\circ}\text{C}$;
 7. 使用寿命: 5000次;

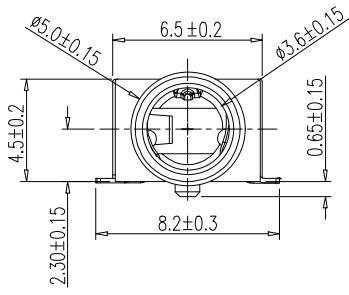

序号	名称	数量	材料	规格	镀层/颜色	备件
7	底座	1	PPA		黑色	
6	触片6#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
5	触片5#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
4	触片4#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
3	触片3#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
2	触片2#	1	磷青铜	0.2T	镀金	
1	触片1#	1	磷青铜	0.2T	镀金	

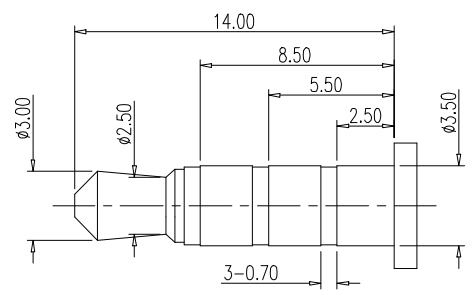

GENERAL TOLERANCE		制图
DIM	TOL	DRAWING
X.X	±0.30	审核
X.XX	±0.20	CHECK
X.XXX	±0.10	批准
Angle	±3.0°	APPROVAL
		比例
		SCALE
		投影
		Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	耳机插座 贴片	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PJ-364-QT-6P	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE
1	初版发行	