

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-12A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-18 A WVO G (0113)

企业Logo

产品料号

PIN位

类型: 九方九圆

颜色:

WVO: 白色V0料

W: 白色

R: 红色

B: 黑色

L: 蓝色

Y: 黄色

O: 橙色

色粉号

注: 黑色/白色无色号

电镀:

T: 镀锡

G: 普金1u"

G3: 镀金3u"





G5: 镀金5u"

- Poles: 18

- Material: ①Contact: Brass H65, Gold 1u" over 50u" Ni.

②Base: Nylon 66, UL94V-0

- Q' TY: 200 pcs/bag

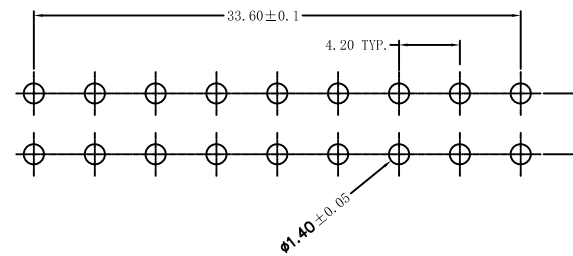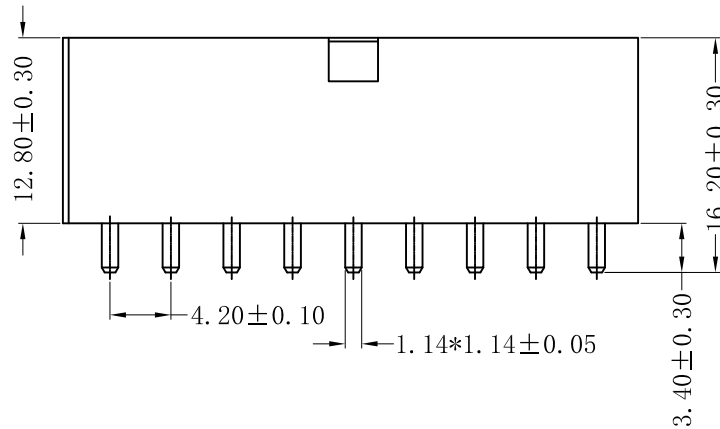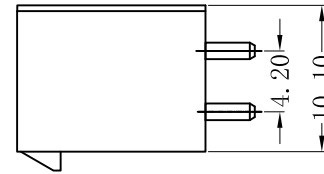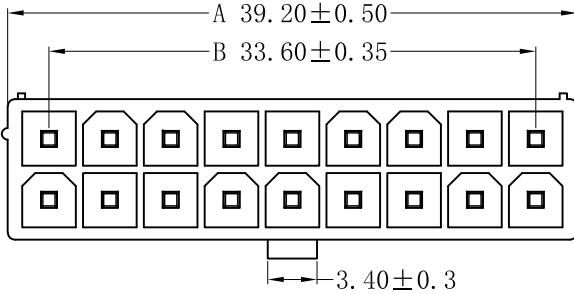

Recommend PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 归深圳市永丰盈电子有 限公司所有, 未經書面 許可不准擅自傳閱、复 制和修改. 本公司保留 法律追究的权力.	类别	针座	品名	CS-1150-18AWVOG(0113)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.				▲		
	制定日期	2018-05-09	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					▲		