



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-60**

圖號 :

品名 : **XRR6\*15**

日期 : **2023-6-23**

## 貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見


備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

# 详述

客户		表号	2 (1)
			2023-6-23
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*15
批号			

## 1 产品标识

XRR      6 \* 15  
1          2      3

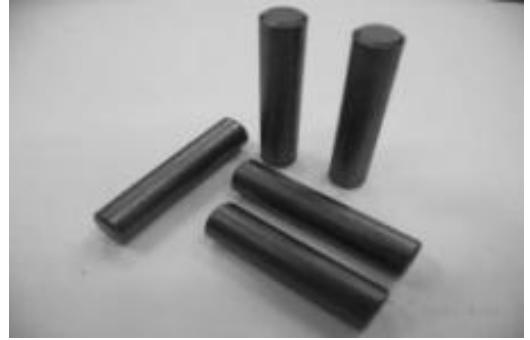

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

## 2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	6.00	±0.3
B		
C		
D	15.00	±0.4
E		
F		
G		
H		
I		

## 3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件	L			
1	1KHZ/0.3V	L	0.5	uH	±20%
2	居里温度	TC	180	度	最大

	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌

# 详述

客 户		表号	2 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*15
批号			

## 9. 检测条件

检测仪器：CH-1062电感测试

测试条件：Ø 2.3mm / 3.5TS

温度：25° C      湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感 (uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	0.5uh ±20%		6.00 ±0.3	15.00 ±0.4
1	0.46		5.95	15.01
2	0.53		5.97	14.89
3	0.54		5.94	14.97
4	0.51		5.98	15.03
5	0.49		5.96	15.01
6	0.48		5.94	15.02
7	0.49		5.97	15.10
8	0.50		5.94	15.01
9	0.51		5.95	14.98
10	0.52		5.96	15.02
X	0.50		5.96	15.00
R	0.08		0.04	0.14

备注

	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌