



产品规格书

客戶名稱 :

材质 :

圖號 :

品名 : **XRRH10*10*6**

日期 : **2022-5-26**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

<h1>详述</h1>	<h1>符合</h1>
-------------	-------------

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH10*10*6
批号			

1 产品标识


XRRH 10 * 10 * 6
1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

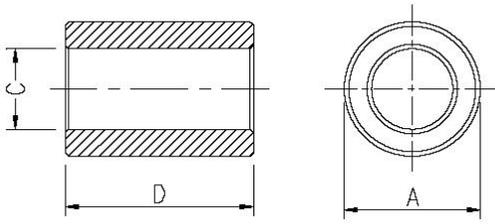

序号	尺寸 (mm)	
A	10.00	±0.3
B		
C	6.00	±0.4
D	10.00	±0.4
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	28 Ω Min.			
2	100 MHz	78 Ω Min.			

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH10*10*6
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	2	16	30	52	83	115	156	238	322	680	501	275	185	140		

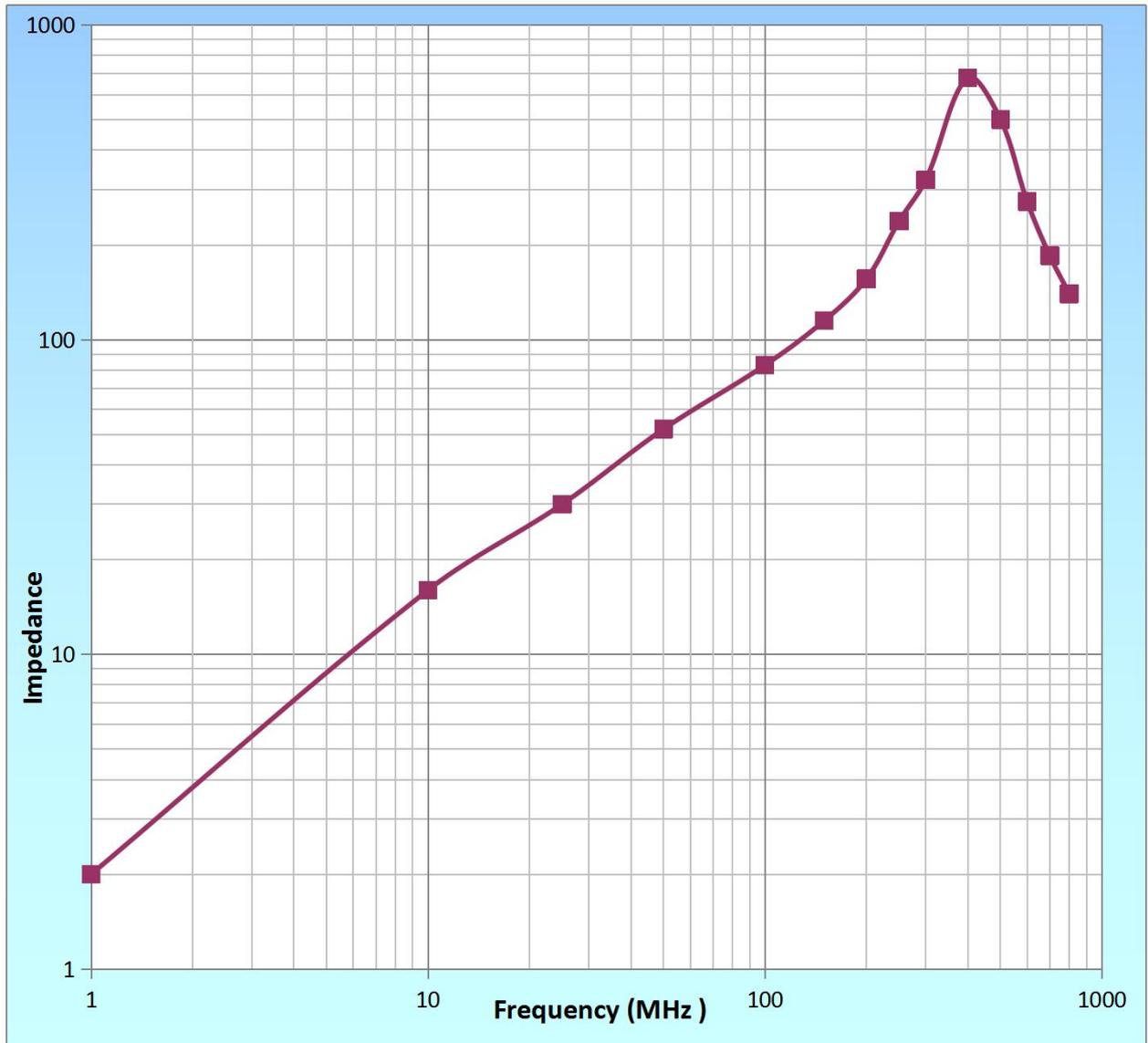

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH10*10*6
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	28 Ω Min	78 Ω Min		10.00 ±0.3	6.00 ±0.4	10.00 ±0.4	
1	31	83		10.22	5.90	9.80	
2	31.2	82		10.00	5.93	10.10	
3	31	80		10.14	5.99	9.90	
4	31.1	81		10.05	6.02	9.95	
5	31.8	80		10.00	6.00	10.03	
6	30.8	81		10.22	5.97	9.92	
7	31.5	82		10.04	5.92	9.88	
8	31.1	81		10.20	5.90	10.08	
9	31.2	81		10.18	6.03	10.89	
10	31.5	80		10.00	6.01	9.98	
X	31.22	81		10.42	5.50	10.05	
R	1.0	3.0		0.1	0.14	0.2	
备注							

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌