



产品规格书

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRRH12*20*5.6**

日期 : **2022-8-26**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*5.6
批号			

1 产品标识


XRRH 12 * 20 * 5.6
 1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

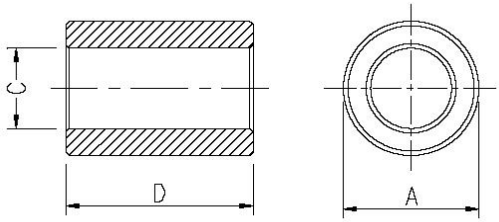

序号	尺寸 (mm)	
A	12.00	±0.4
B		
C	5.60	±0.3
D	20.00	±0.6
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	60 Ω Min.			
2	100 MHz	120 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*5.6
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	7.6	50.3	80.3	121	186	246	318	320	441	421	301	215	155	125	110	86

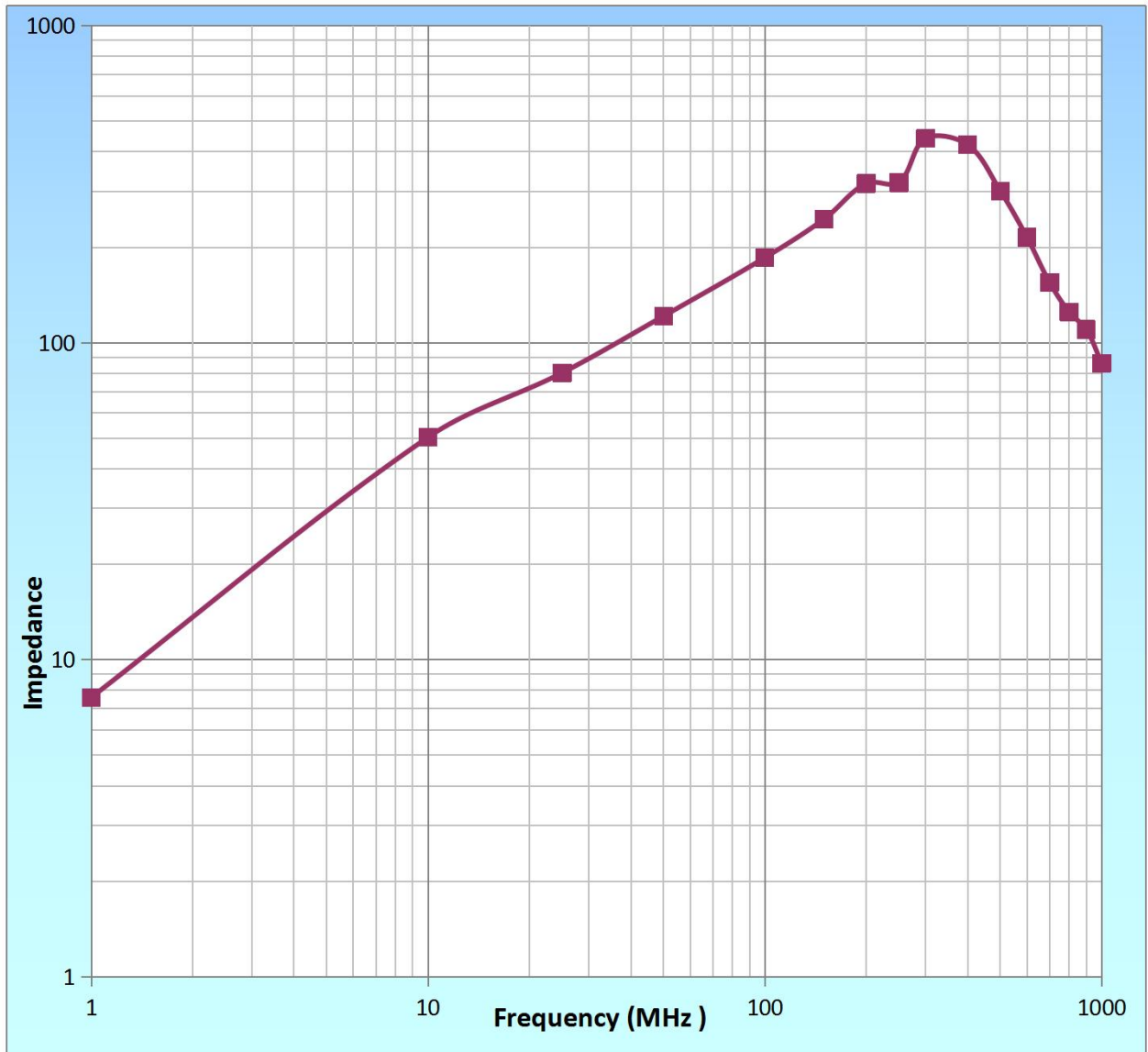

详述

符合

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*5.6
批号			

9检测条件

检测仪器 : HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件 : Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度 : 25° C 湿度 : 60%							
1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	60 Ω Min	120 Ω Min		12.00 ±0.3	5.60 ±0.4	20.00 ±0.6	
1	80.3	185.5		11.92	5.70	19.86	
2	81.2	186.2		11.86	5.68	19.92	
3	80.5	185.6		11.97	5.72	19.80	
4	81.4	186.1		11.94	5.76	19.94	
5	80.9	187		11.89	5.73	19.85	
6							
7							
8							
9							
10							
X							
R							
备注							