



产品规格书

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRRH12*20*6.5**

日期 : **2022-12-13**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

<h1>详述</h1>	<h1>符合</h1>
-------------	-------------

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*6.5
批号			

1 产品标识

XRRH 12 * 20 * 6.5
1 2 3 5




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

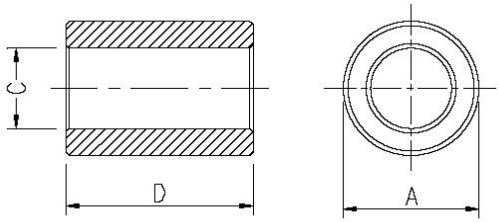

序号	尺寸 (mm)	
A	12.00	±0.3
B		
C	6.50	±0.3
D	20.00	±0.5
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	45 Ω Min.			
2	100 MHz	110 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*6.5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	3.83	31	55	88.5	130	155	181	220	247	339	479					

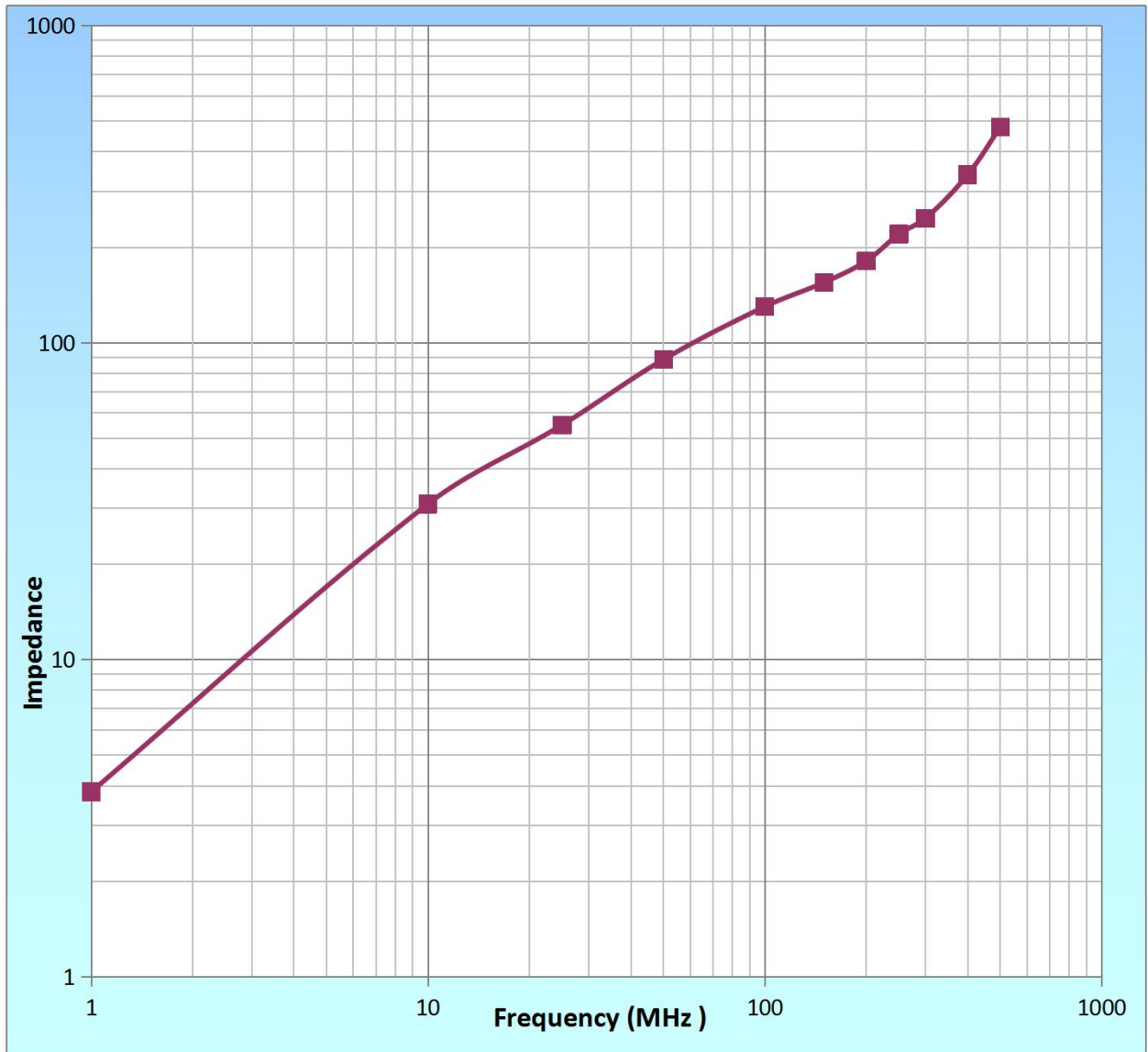

详述

符合

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH12*20*6.5
批号			

9检测条件

检测仪器 : HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件 : Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度 : 25° C 湿度 : 60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	45 Ω Min	110 Ω Min		12.00 ±0.3	6.50 ±0.3	20.00 ±0.5	
1	53.3	131.5		11.92	6.55	19.86	
2	54.2	129.2		11.86	6.58	19.92	
3	53.5	132.6		11.97	6.60	19.80	
4	54.4	132.1		11.94	6.62	19.94	
5	53.9	132.8		11.89	6.49	19.85	
6	53.8	129.9		11.88	6.49	19.91	
7	54.1	131.4		11.82	6.52	19.86	
8	54.6	132.2		11.86	6.59	19.78	
9	53.8	131.9		11.81	6.63	19.88	
10	53.7	129.5		11.80	6.45	19.89	
X	54.65	131.30		11.87	6.55	19.87	
R	1.3	3.6		0.17	0.18	0.16	
备注							