



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-480**

圖號 :

品名 : **XRRH17.5*28.5*9.5**

日期 : **2021-12-15**

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH17.5*28.5*9.5
批号			

1 产品标识

XRRH 17.5 * 28.5 * 9.5

1 2 3 4





- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

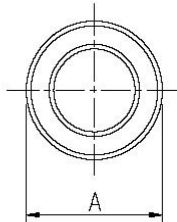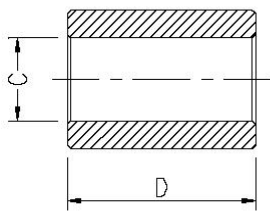

序号	尺寸 (mm)	
A	17.50	±0.3
B		
C	9.50	±0.3
D	28.50	±0.5
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	70 Ω Min.			
2	100 MHz	140 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH17.5*28.5*9.5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	6	28	47	82	128	178	238	310	360	430	460	400	365	295	226	203	191

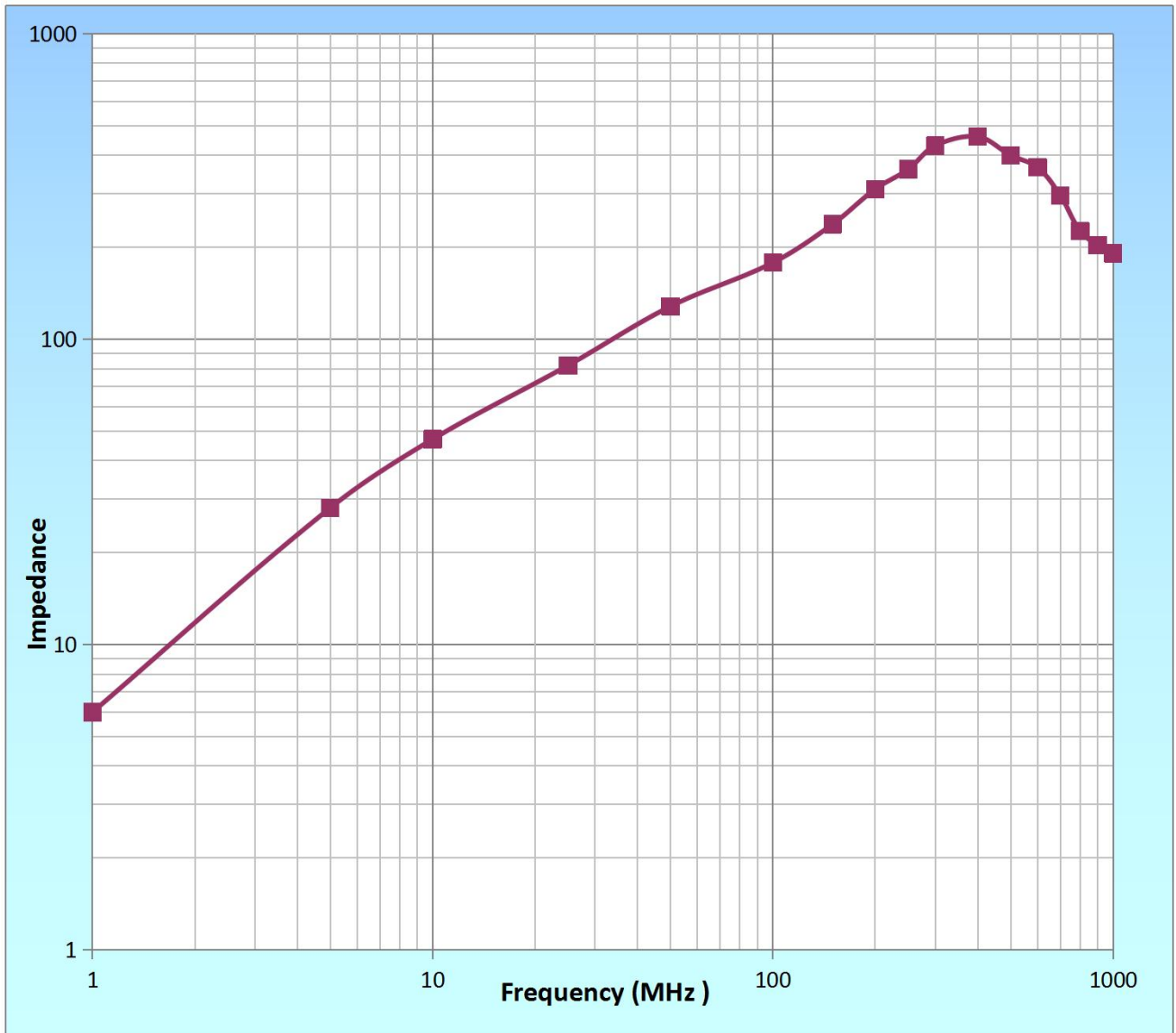

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH17.5*28.5*9.5
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4191A阻抗分析仪

测试条件：Ø 0.65mm*120mm*0.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	70 Ω Min	140 Ω Min		17.50 ±0.4	9.50 ±0.4	28.50 ±0.5	
1	81.00	178.00		17.35	9.64	28.57	
2	80.90	176.00		17.36	9.67	28.38	
3	80.80	175.00		17.42	9.72	28.41	
4	81.20	176.00		17.37	9.55	28.42	
5	81.50	177.00		17.41	9.62	28.47	
6	80.50	176.00		17.60	9.68	28.48	
7	82.00	178.00		17.48	9.68	28.40	
8	81.50	177.00		17.55	9.67	28.38	
9	80.00	176.00		17.54	9.59	28.48	
10	81.00	177.00		17.37	9.73	28.37	
X	81.04	176.60		17.45	9.66	28.44	
R	2.00	3.00		0.25	0.18	0.20	

备注