



东莞市祥如电子有限公司

产品规格书

客戶名稱 :

材质 :

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*4*1.0**

日期 : **2022-8-19**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*4*1.0
批号			

1 产品标识


XRRH 3.5 * 4 * 1.0
1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

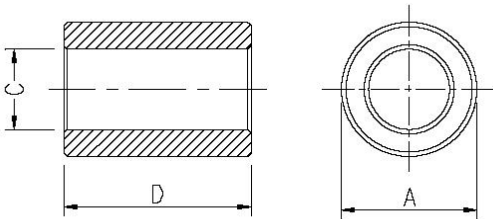

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.00	±0.2
D	4.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	25 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*4*1.0
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Z(Ω)	5	13	42	62	84	120	180	300	580	750	300	200	130	100	80	70

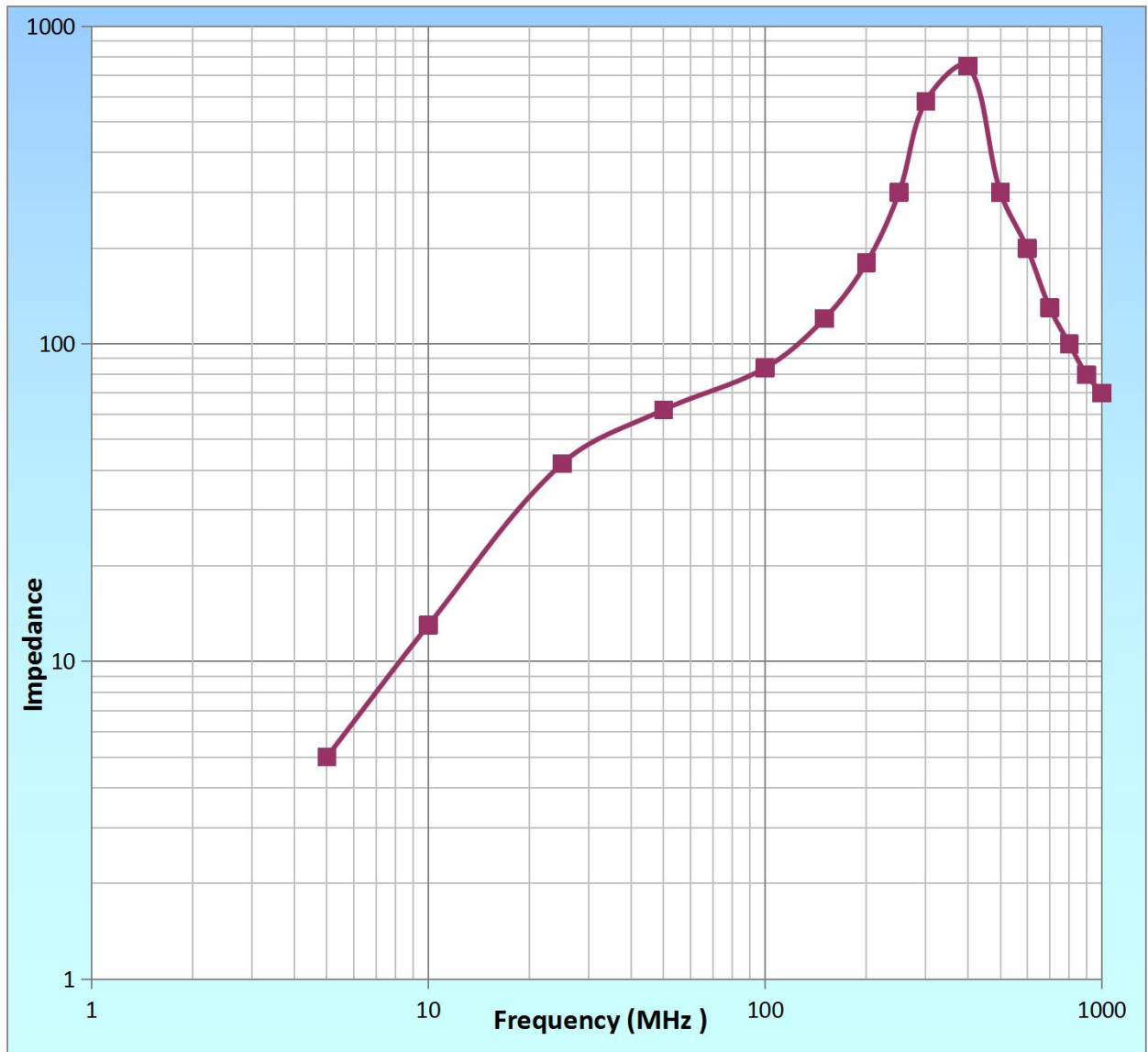

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*4*1.0
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	25 Ω	60 Ω			3.50	1.00	4.00
	Min	Min			±0.2	±0.2	±0.2
1	42.00	88.00			3.50	0.96	4.02
2	43.00	85.00			3.60	0.98	4.02
3	42.70	86.00			3.57	0.94	4.06
4	42.00	87.00			3.48	0.96	4.00
5	41.00	85.00			3.54	0.92	4.02
6	42.00	85.00			3.46	0.95	4.04
7	42.20	86.00			3.55	0.92	4.02
8	42.00	88.00			3.52	0.94	4.04
9	42.50	84.00			3.56	0.98	4.02
10	42.50	85.00			3.54	0.92	4.02
X							
R							
备注							