



# 东莞市祥如电子有限公司

## 产品规格书

客戶名稱 :

材质 : HCM1

圖號 :

品名 : XRRH4\*10\*2

日期 : 2022/9/10

### 貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見


備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!



详述				符合	
客户			表号	3 (2)	
品名		抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH4*10*2	
批号					

8 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	4	11	23	35	58	95	144	218	345	567	601	300	189	143	103	93	79

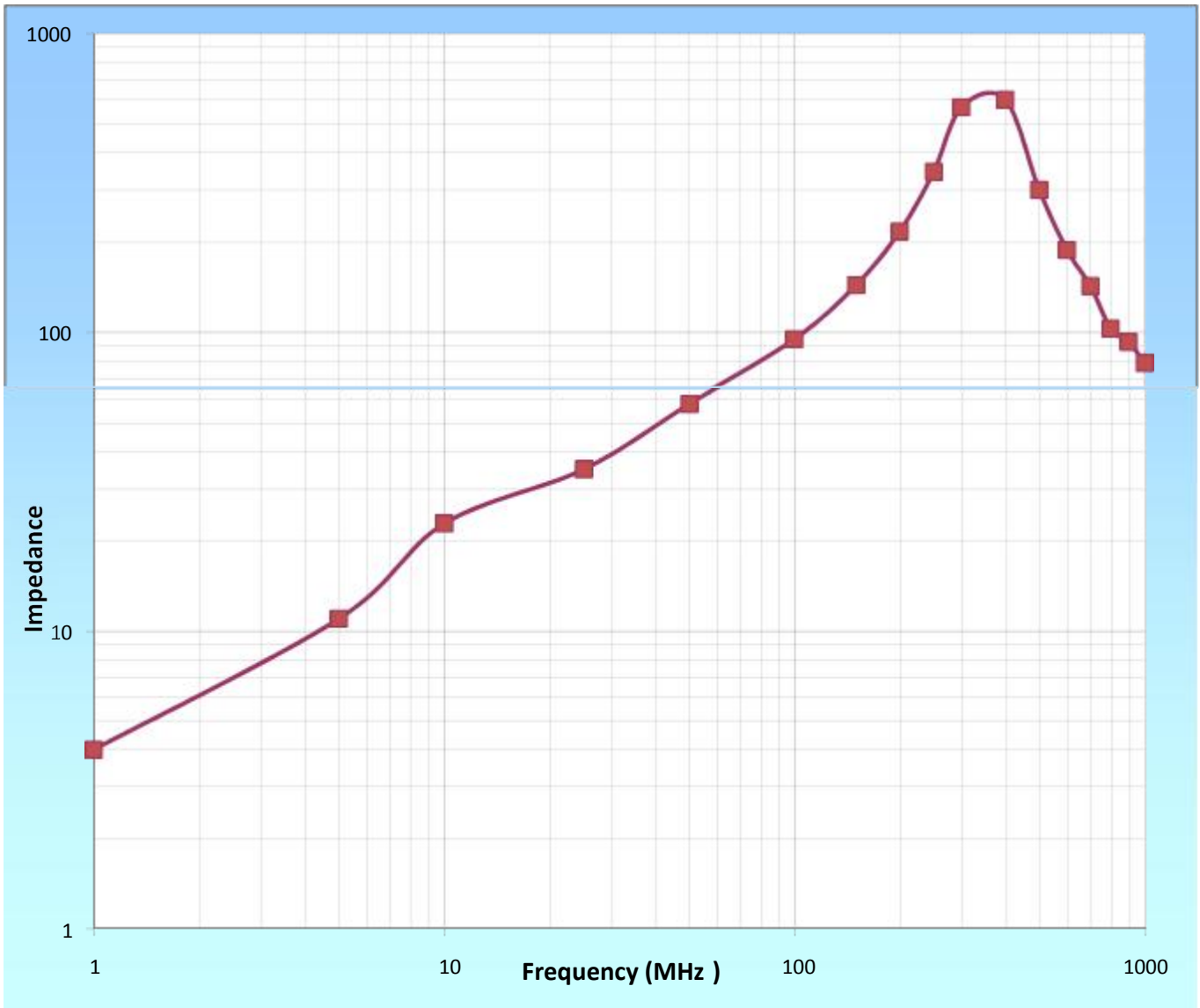

	测试	审核	批准
	向瑛	李平	刘恩刚

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH4*10*2
批号			

9检测条件

检测仪器 : HP-4191A阻抗分析仪

测试条件 :  $\varnothing$  0.65mm\*120mm\*0.5TS

温度 : 25° C      湿度 : 60%

1	电阻抗 ( $\Omega$ )			尺寸		
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	25 $\Omega$ Min	70 $\Omega$ Min		4.00 $\pm 0.2$	2.00 $\pm 0.15$	10.00 $\pm 0.3$
1	38.76	95.51		3.91	2.08	9.77
2	39.41	94.16		3.89	2.10	9.89
3	41.71	94.61		3.94	2.08	9.86
4	37.15	93.28		3.91	2.07	9.70
5	40.46	94.57		3.84	2.03	9.72
6	41.48	93.75		3.87	2.04	9.74
7	39.90	95.28		3.89	2.07	9.76
8	38.56	93.96		3.95	2.11	9.79
9	37.76	94.47		3.92	2.09	9.89
10	39.96	95.43		3.88	2.07	9.75
X	39.52	94.50		3.90	2.07	9.79
R	4.6	2.2		0.11	0.08	0.19

备注

	测试	审核	批准
	向瑛	李平	刘恩刚