



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-800**

圖號 :

品名 : **XRRH5*3*3**

日期 : **2020-8-18**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH5*3*3
批号			

1 产品标识


XRRH 5 * 3 * 3
 1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

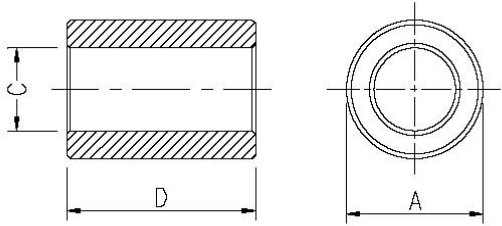

序号	尺寸 (mm)	
A	5.00	±0.3
B		
C	3.00	±0.2
D	3.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	14 Ω Min.			
2	100 MHz	44 Ω Min.			

	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH5*3*3
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
0	1.4		9.5	16	30	44	53.5	80	110	143	193	350	630	1500	630	350	79

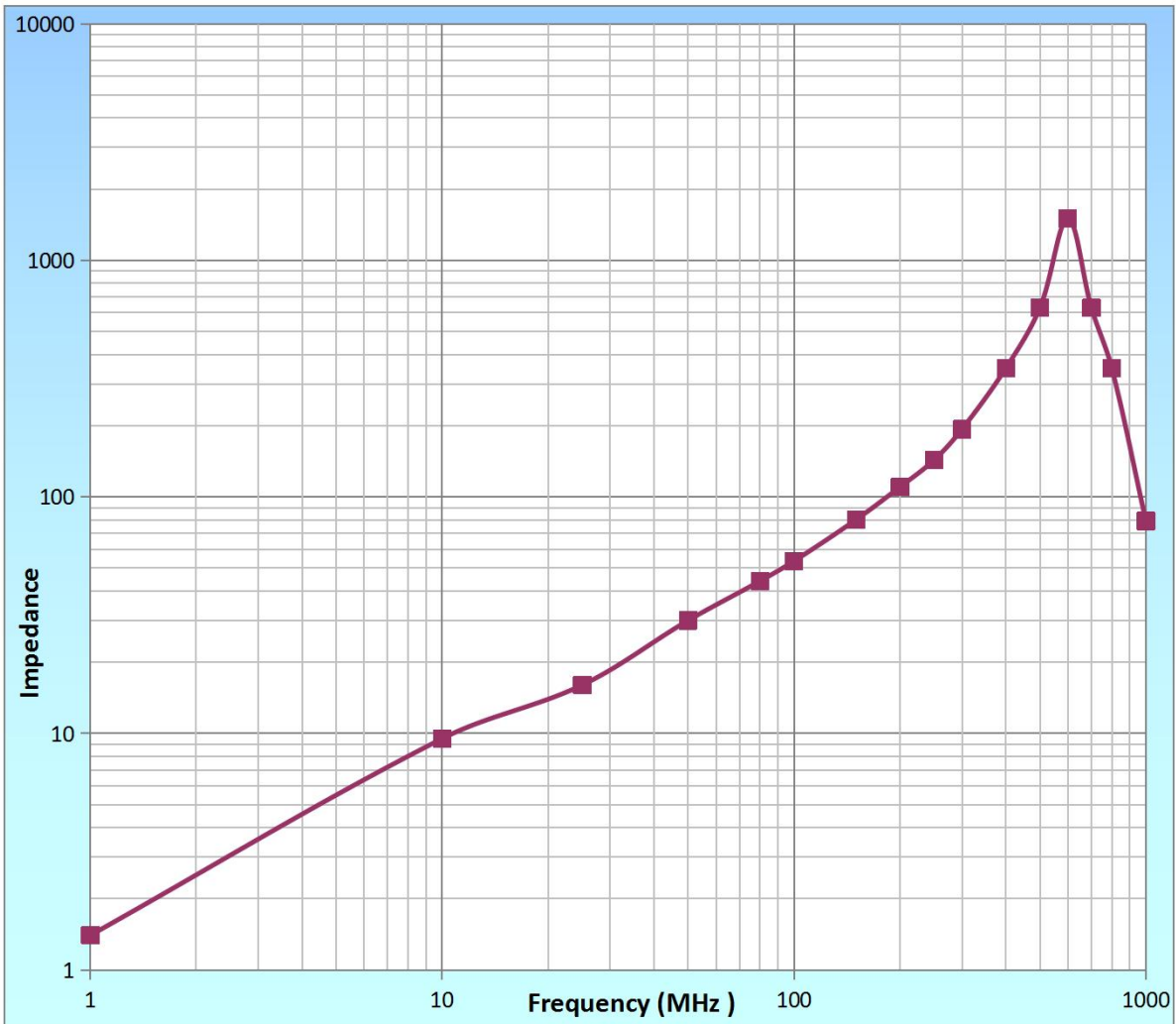

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH5*3*3
批号			

9 检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪						
测试条件：&0.6MM*100MM*0.5TS						
温度：25° C 湿度：60%						
1	电阻抗 (Ω)			尺寸		
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	14 Ω Min	44 Ω Min		5.00 ±0.3	3.00 ±0.2	3.00 ±0.2
1	16.00	54.00		4.86	3	2.91
2	15.80	53.50		4.99	2.95	2.95
3	15.30	53.20		4.95	2.87	2.93
4	16.20	54.30		4.88	2.88	2.86
5	16.50	55.00		4.87	2.89	2.88
6	15.90	53.90		4.96	2.98	2.91
7	16.80	56.00		4.92	2.93	3.01
8	16.40	55.50		4.98	2.87	2.82
9	16.20	55.20		4.89	2.95	2.98
10	16.10	55.20		4.93	2.96	2.94
X	16.12	54.58		4.92	2.93	2.92
R	1.50	2.00		0.11	0.07	0.07
备注						

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌